

スパイラルチューブ 美しく結線、美しく保護

柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられるTSPシリーズスパイラルチューブは、乳白色半透明と黒色の2シリーズを揃えており、サイズも（内径2.6～25mmまで）全9サイズあります。

注文形式：

TSP-□□ 標準タイプ（色：半透明乳白色）

TSP-□□B 耐候性タイプ（色：黒色）

使用周囲温度：-15℃～+60℃

□ 物性表 材質：低密度ポリエチレン


試験項目	試験法	単位	数値	試験項目	試験法	単位	数値
M F R	JIS K 6922-2	g/10min	3.2	引張破壊(呼び)ひずみ	JIS K 6922-2	%	100
密度	JIS K 7112	g/cm ³	0.924	デュロメータ硬さ	JIS K 7251	HDD	51
引張弾性率	JIS K 6922-2	MPa	180	ビカット軟化点	JIS K 7206	℃	94
引張破壊応力	JIS K 6922-2	MPa	11.0	脆化温度	JIS K 7216	℃	<-75

注文形式

TSP - □□

TSP - □□ B

□ 寸法図

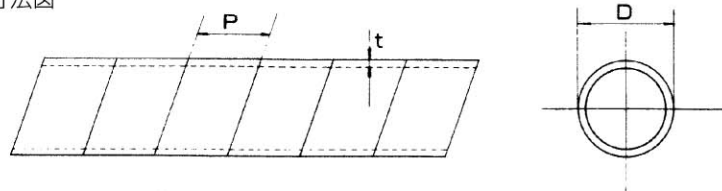

サイズ形式	外形φD	肉厚t	ピッチP	束線範囲径	1ケース（1巻）
2.6	3.8	0.4	6	2.6-8	100m
4	5.2	0.5	10	4-12	
6	7.5	0.7	10	6-18	
8	9.8	0.8	13	8-25	50m
10	12	0.9	13	10-30	
12	14	1.1	16	12-35	25m
15	17	1.1	20	15-45	
20	23	1.3	23	20-60	
25	28	1.4	28	25-75	