

形式構成

〈コネクタ端子台〉

PCN - 2M 50 (A)

シリーズ名  
PCN: 1対1結線

基板タイプ及び  
実装コネクタメーカー名

- 1H: タイプ1 ヒロセ電機(株)
- 1J: タイプ1 日本航空電子工業(株)
- 1T: タイプ1 オムロン(株)
- 2M: タイプ2 本多通信工業(株)
- 3H: タイプ3 ヒロセ電機(株)
- 4F: タイプ4 富士通(株)
- 9D: タイプ9 第一電子工業(株)

実装コネクタのオス、メス

A: オス  
B: メス

※(2Mタイプ及び3Hタイプを  
ご注文される場合のみ記入)

コネクタの極数

- 20: 20極
- 26: 26極
- 34: 34極
- 40: 40極
- 50: 50極

※極数は実装コネクタにより異なります。

- ◆実装コネクタは上記のものを標準としておりますが、特注品として別仕様コネクタも製作可能です。お問い合わせ下さい。
- ◆レール及び端末金具は別売りとなります。



●品種

形式	UL、cUL	TUV
1H20	—	○
1H26	—	○
1H34	—	○
1H40	—	○
1H50	—	○
1J20	—	○
1J26	—	○
1J34	—	○
1J40	—	○
1J50	—	○
1T20	○	○
1T26	○	○
1T34	○	○
1T40	○	○
1T50	○	○
2M20A	—	○
2M20B	—	○
2M34A	—	○
2M34B	—	○
2M50A	—	○
2M50B	—	○
4F24	○	○
4F40	○	○
9D24	○	○
9D50	○	○
3H25A	—	—
3H25B	—	—

コネクタターミナル

製品ガイド

PRS

PCE

5mmピッチ PCV5

7mmピッチ PCN7

7.62mmピッチ PCN (圧着端子式)

7.62mmピッチ PCN (コモン端子台)

7.62mmピッチ PCI

5mmピッチ PCS

8mmピッチ PCTL

8mmピッチ PCP

7.62mmピッチ PCFB


PCRY

標準ケーブル

アクセサリ

レール寸法表

PCN-1 ※ □ □

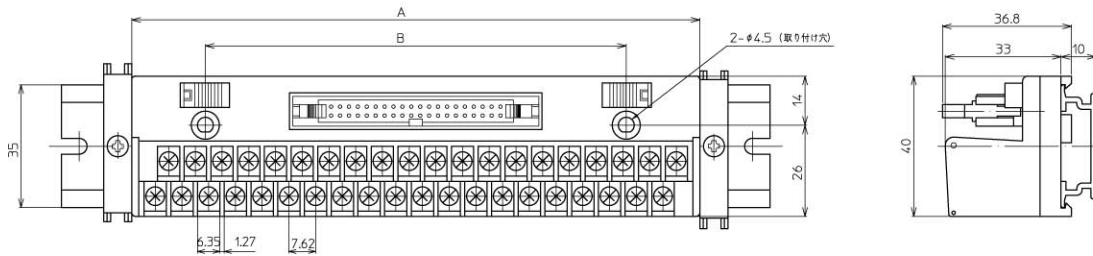

実装コネクタ

形式	A	B	ヒロセ電機(株)※=H			日本航空電子工業(株)※=J			オムロン(株)※=T			標準価格
			実装コネクタ	適合ソケット	ストライプ	実装コネクタ	適合ソケット	ストライプ	実装コネクタ	適合ソケット	ストライプ	
PCN-1※20	86	65	HIF3BA-20PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-20D-2.54R	ソケットにセット	PS-20PE-D4T1-LP1	PS-20SEN-D4P1-ID	PS-SRN-20	XG4A-2031	XG4M-2030	XG4T-2004	3,980円
PCN-1※26	109	85	HIF3BA-26PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-26D-2.54R	ソケットにセット	PS-26PE-D4T1-LP1	PS-26SEN-D4P1-ID	PS-SRN-26	XG4A-2631	XG4M-2630	XG4T-2604	4,670円
PCN-1※34	140	110	HIF3BA-34PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-34D-2.54R	ソケットにセット	PS-34PE-D4T1-LP1	PS-34SEN-D4P1-ID	PS-SRN-34	XG4A-3431	XG4M-3430	XG4T-3404	5,260円
PCN-1※40	160	120	HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-40D-2.54R	ソケットにセット	PS-40PE-D4T1-LP1	PS-40SEN-D4P1-ID	PS-SRN-40	XG4A-4031	XG4M-4030	XG4T-4004	5,400円
PCN-1※50	200	160	HIF3BA-50PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-50D-2.54R	ソケットにセット	PS-50PE-D4T1-LP1	PS-50SEN-D4P1-ID	PS-SRN-50	XG4A-5031	XG4M-5030	XG4T-5004	7,100円

※ケーブルとのセット形式はB-61、62、63参照

結線図 (TOP VIEW)

