
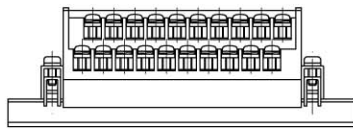


■外観寸法図


PCN-COM201

標準価格2,760円


RoHS 対応

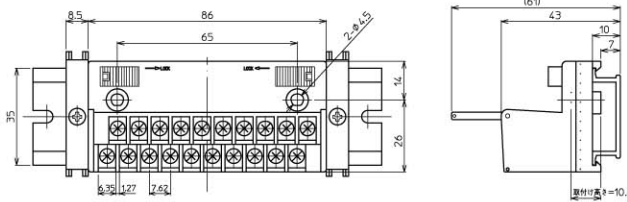

結線図

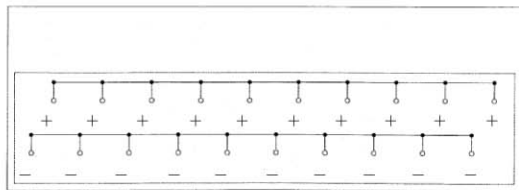

適合圧着端子

 


■定 格

定格電圧	125V
定格電流	10A
絶縁抵抗	100MΩ DC500Vメガ
耐電圧	AC500V/1分間
適合電線	1.25mm ² /MAX
標準締付トルク	1.2N·m
周囲温度	-10℃~+50℃
準拠規格	JISC 2811

記名板 オモテ (色: 白)

 (+)、(-)は基板にて内部で結線されています。





*ウラ面には (+)、(-) は印字されていません。


PCN-COM202

標準価格4,030円


RoHS 対応

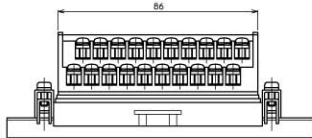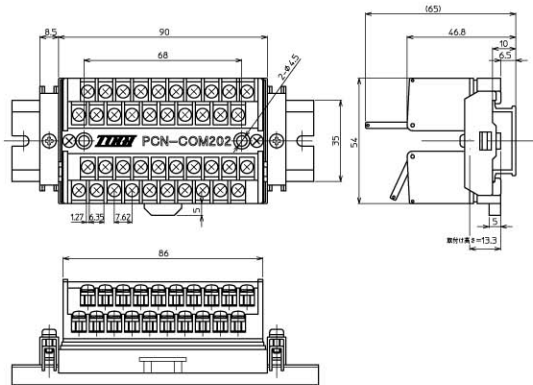

結線図

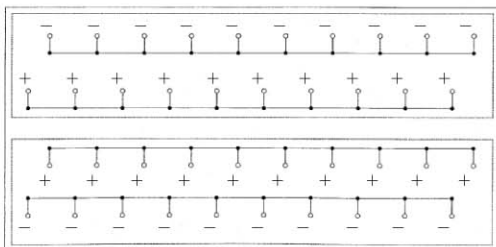

適合圧着端子


 


■定 格


定格電圧	125V
定格電流	10A
絶縁抵抗	100MΩ DC500Vメガ
耐電圧	AC500V/1分間
適合電線	1.25mm ² /MAX
標準締付トルク	1.2N·m
周囲温度	-10℃~+50℃
準拠規格	JISC 2811

記名板 オモテ (色: 白)

  (+)(-)は基板にて内部で結線されています。



*ウラ面には (+)(-) は印字されていません。

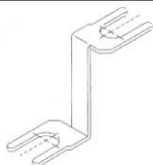

SB381-AB

PCNシリーズの上下段を短絡させるショートバーです。このSB381-ABを使用しますとPCN-COMタイプは上下段同じ極性として使用できます。その場合は記名板を裏にして任意に極性を書き込んで使用してください。