


F7J40-28SV-□M (ストレートタイプ)

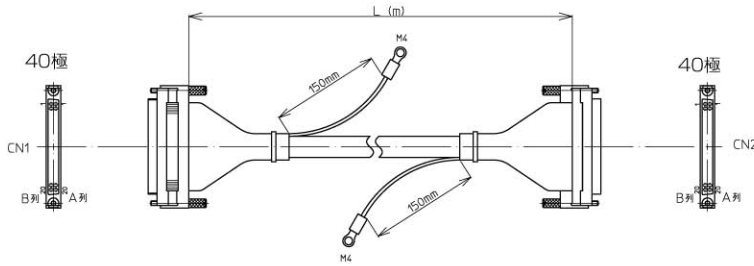

結線図

CN2		CN1		CN2	
A1	---	A1	B1	---	B1
A2	---	A2	B2	---	B2
A3	---	A3	B3	---	B3
A4	---	A4	B4	---	B4
A5	---	A5	B5	---	B5
A6	---	A6	B6	---	B6
A7	---	A7	B7	---	B7
A8	---	A8	B8	---	B8
A9	---	A9	B9	---	B9
A10	---	A10	B10	---	B10
A11	---	A11	B11	---	B11
A12	---	A12	B12	---	B12
A13	---	A13	B13	---	B13
A14	---	A14	B14	---	B14
A15	---	A15	B15	---	B15
A16	---	A16	B16	---	B16
A17	---	A17	B17	---	B17
A18	---	A18	B18	---	B18
A19	---	A19	B19	---	B19
A20	---	A20	B20	---	B20

注文形式

F7J40 - 28SV - 0.5 M


ケーブル長さ寸法指定

0.5	1	1.5	2	3	5	7	10
0.5m	1m	1.5m	2m	3m	5m	7m	10m

仕様

形 式	① ② 取付コネクタ	メーカ	③ ケーブル
F7J40-28SV-□M	FCN-367J040-AU/F	富士通	7/0.127-20P-HRV-SV(タイコ)

KB40S-4F4F-LA1-□M (L曲タイプ)

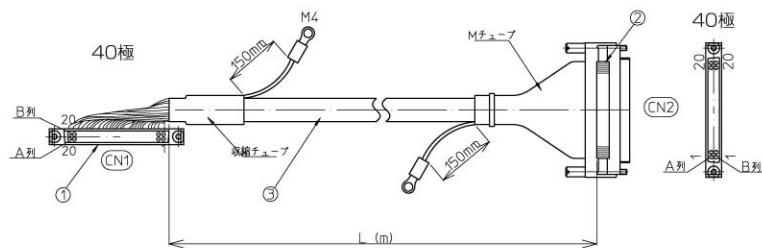

結線図

CN2		CN1		CN2	
2	---	B1	A1	---	1
4	---	B2	A2	---	3
6	---	B3	A3	---	5
8	---	B4	A4	---	7
10	---	B5	A5	---	9
12	---	B6	A6	---	11
14	---	B7	A7	---	13
16	---	B8	A8	---	15
18	---	B9	A9	---	17
20	---	B10	A10	---	19
22	---	B11	A11	---	21
24	---	B12	A12	---	23
26	---	B13	A13	---	25
28	---	B14	A14	---	27
30	---	B15	A15	---	29
32	---	B16	A16	---	31
34	---	B17	A17	---	33
36	---	B18	A18	---	35
38	---	B19	A19	---	37
40	---	B20	A20	---	39

注文形式

KB40S - 4F4F - LA1 - 0.5 M

形状
LA1-L曲げ

ケーブル長さ寸法指定

0.5	1	1.5	2	3	5
0.5m	1m	1.5m	2m	3m	5m

仕様

形 式	① ② 取付コネクタ	メーカ	③ ケーブル
KB40S-4F4F-LA1-□M	FCN-367J040-AU/F	富士通	7/0.127-20P-HRV-SV(タイコ)

インターフェイス+ケーブルのセット一覧

PCN-4F40&ケーブルセット

極数	形状	セット形式
40極	ストレート	SETPCN-4F4F-40-□M
	L曲	SETPCN-4F4F-40-LA1-□M

PCN7-4F40&ケーブルセット

極数	形状	セット形式
40極	ストレート	SETPCN7-4F4F-40-□M
	L曲	SETPCN7-4F4F-40-LA1-□M

※注文時に□にケーブル長さ寸法 (0.5m・1m・1.5m・2m・3m・5m・7m・10m) を指定してください。

※LA1のタイプ及びPCN7-4F40とのセットには、7m・10mの指定はありません。PCN-4F40とのセットでストレートタイプのみとなります。