
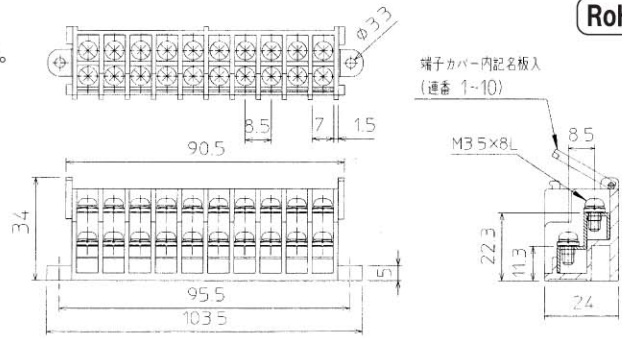


BOXTMシリーズ


CNT15-10

(10P端子台)

●コーナー端子としてご使用下さい。

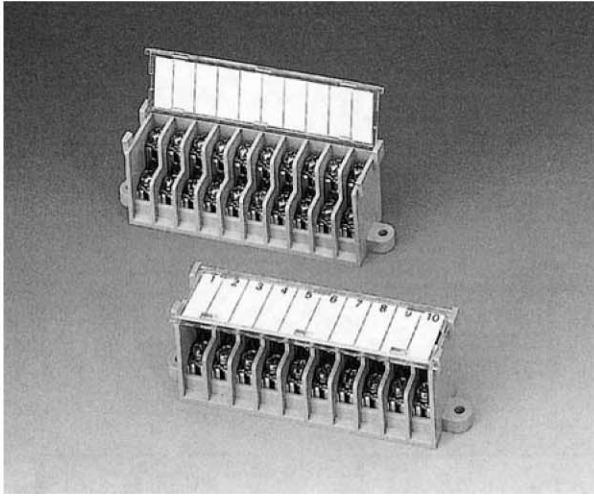


定格電圧・電流	600V 15A
端子ねじサイズ	M3.5×8L
標準締付トルク	1.4N・m
絶縁体	PBT(UL94V-0)

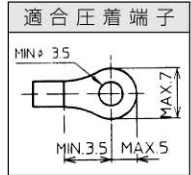

◎コーナー端子としてご使用下さい。

◎上下が同極で10極用になっていますので結線の際ご注意ください。

CNT15-10用ショートバー

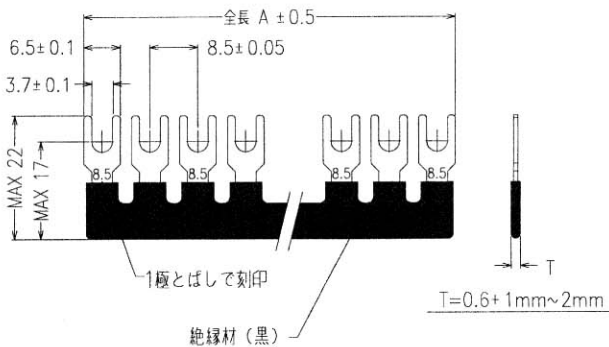

数量	形式	A寸
2	BB8.5-2	15
4	BB8.5-4	32
8	BB8.5-8	66
10	BB8.5-10	83

ボックス
シリーズ
スターミナル

BOXTM
(IP65)
-6
-11
-22

BOXTB
(簡易型)
-4AT
-6AT
-8AT10
-6AT20

BOXTC
(IP65)
-4
-4A
-6
-6A

BOXTM
(IP67)
(IP65)
-401
-801
-802

BOXTM
(IP65)
-1001
-1002
-1003

BOXTM
(IP65)
形式・構成
-2000
-2001
-2002
-2003
オプション