


CTWK-15S2-□U




M3.5/2mm², 15A

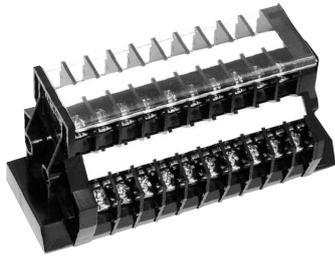


RoHS 対応



標準価格(U×152円)+253円

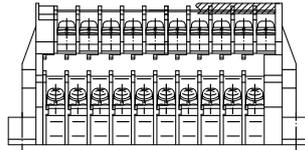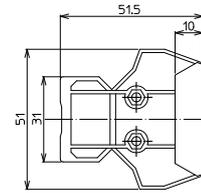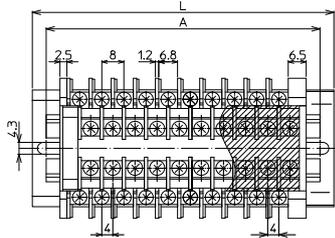

■ 適合圧着端子

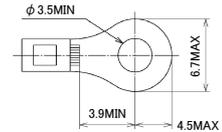

定格絶縁電圧	AC・DC 600V
定格通電電流	15A 2mm ²
接続可能電線 及び最大電流	1.25mm ² -15A 2mm ² -15A
端子ネジ	M3.5×8L±フリー端子SP付
締付トルク	0.8~1.4N・m
側板	CTW-15K2(A, Bセット)
シャフト	M3シャフト(2本使用)
組立極数	1~20ユニット

寸法表

ユニット数U	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子全長L	37	45	53	61	69	77	85	93	101	109	117	125	133	141	149
取り付けピッチA	27	35	43	51	59	67	75	83	91	99	107	115	123	131	139
シャフト長さ	20	30	36	44	50	60	68	75	84	90	100	110	115	124	130
ユニット数U	16	17	18	19	20										
端子全長L	157	165	173	181	189										
取り付けピッチA	147	155	163	171	179										
シャフト長さ	140	148	155	164	172										


★アクセサリはA4-34、35ページ

RTK-10M-□P




M3/1.25mm², 15A

超小形タイプ


RoHS 対応

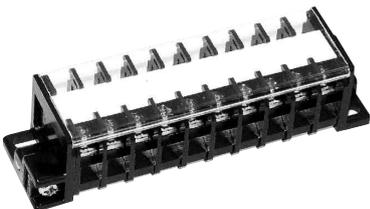

標準価格(P×42円)+137円

 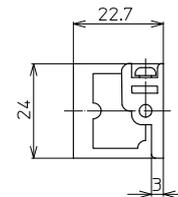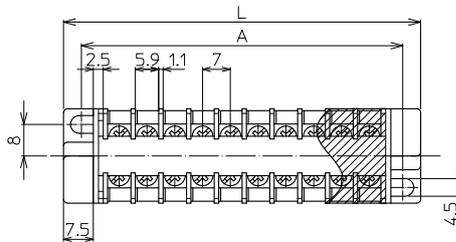

■ 適合圧着端子

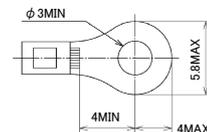

定格絶縁電圧	AC・DC 600V
定格通電電流	15A 1.25mm ²
接続可能電線 及び最大電流	0.5mm ² -7A 0.75mm ² -11A 1.25mm ² -15A
端子ネジ	M3×8L±フリー端子SP付
締付トルク	0.5~1.2N・m
側板	RT-10K
シャフト	SF3
組立極数	1~30P

寸法表 ○印は標準在庫品です

極数P	1	2	3	④	5	⑥	7	⑧	9	⑩	11	12	13	14	⑮
端子全長L	27	34	41	48	55	62	69	76	83	90	97	104	111	118	125
取り付けピッチA	18	25	32	39	46	53	60	67	74	81	88	95	102	109	116
シャフト長さ	26	33	40	47	54	61	68	75	82	89	96	103	110	117	124
極数P	16	17	18	19	⑳	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子全長L	132	139	146	153	160	167	174	181	188	195	202	209	216	223	230
取り付けピッチA	123	130	137	144	151	158	165	172	179	186	193	200	207	214	221
シャフト長さ	131	138	145	152	159	166	173	180	187	194	201	208	215	222	229

★アクセサリはA4-34、35ページ