


## NW-06 AT

22mm<sup>2</sup>, 60A




□部は極数3、4を選定して下さい。

RoHS 対応

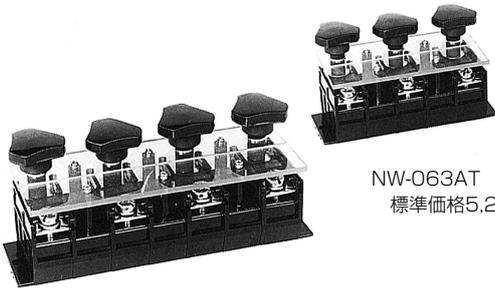

NW-063AT  
標準価格5,290円/1個

NW-064AT  
標準価格6,613円/1個

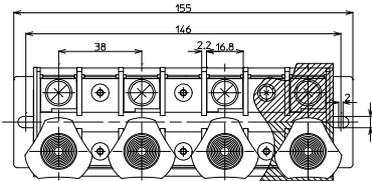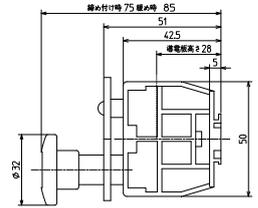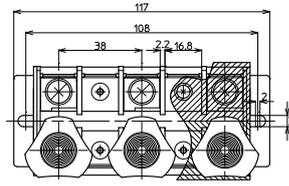


定格通電電流(A)	60A 22mm <sup>2</sup>	
接続可能電線及び最大電流	3.5mm <sup>2</sup> -37A 5.5mm <sup>2</sup> -48A 22mm <sup>2</sup> -60A	
締付ネジ	ビス側	M6⊕ウルトラUP
	手締め側	M6ノブボルト
締付トルク	ビス側	2.5~3.7N・m
	手締め側	1.8N・m以上締める事

## NW-10 AT

60mm<sup>2</sup>, 100A




□部は極数3、4を選定して下さい。

RoHS 対応

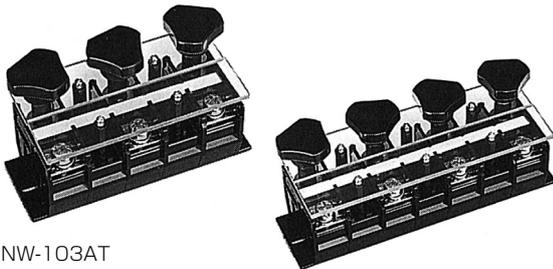

NW-103AT  
標準価格6,613円/1個

NW-104AT  
標準価格8,568円/1個

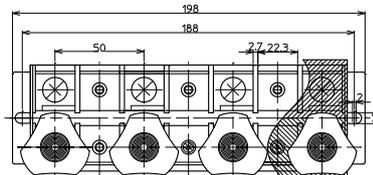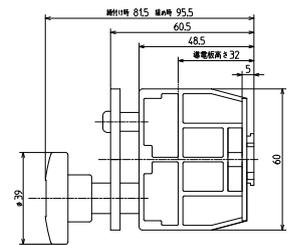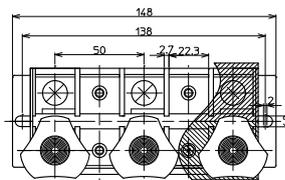

定格通電電流(A)	100A 60mm <sup>2</sup>	
接続可能電線及び最大電流	5.5mm <sup>2</sup> - 48A 22mm <sup>2</sup> - 60A 60mm <sup>2</sup> - 100A	
締付ネジ	ビス側	M8⊕ウルトラUP
	手締め側	M8ノブボルト
締付トルク	ビス側	6.0~9.0N・m
	手締め側	2N・m以上締める事