

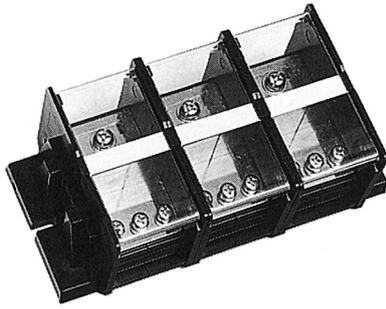
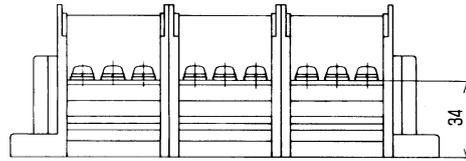


ITK-601-□P

RoHS 対応

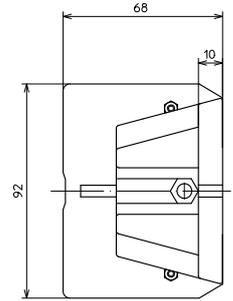

標準価格(P×1,967円)+816円

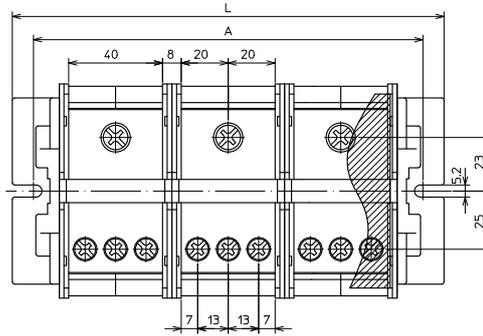

定格絶縁電圧	AC・DC 600V 60A	
—	一次側	二次側
ネジサイズ及び 接続可能電線	M6/22mm ² ×1	M5/8mm ² ×3
側板	直取付式用 IT-K	
極間バリヤー	—	
カバー	CA-83	
記名板	AM1-10	
販売単位	1	
適合レール	DAV、DAS、AS	


寸法表

極数	P	1	2	3	4	5	6
端子全長 L		88	136	184	232	280	328
取り付けピッチ A		70	118	166	214	262	310




シリーズ
各種端子台
NTB
DT
DTN
ST
NW
TG
TKB
PTX
IT
BRT
BRP
レール
寸法
早見表

ITK-1001-□P

RoHS 対応

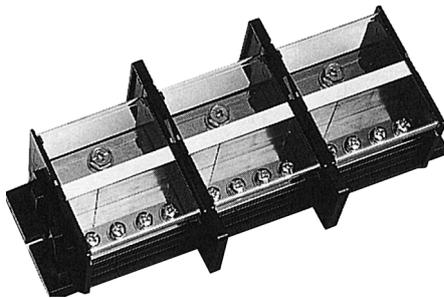

標準価格(P×2,727円)+911円

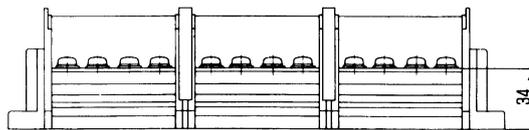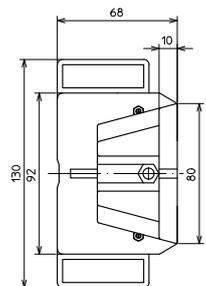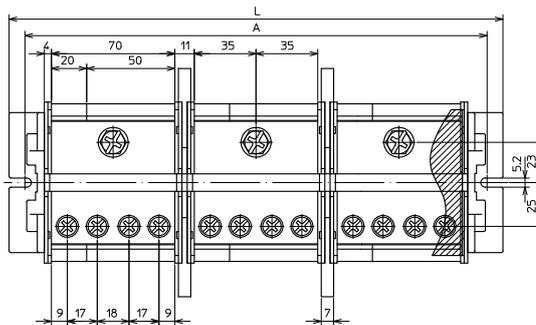

定格絶縁電圧	AC・DC 600V 100A	
—	一次側	二次側
ネジサイズ及び 接続可能電線	M8/60mm ² ×1	M6/22mm ² ×4
側板	IT-K	
極間バリヤー	IT-A	
カバー	CA-83	
記名板	AM1-10	
販売単位	1	
組立極数	1~3P	

寸法表

極数	P	1	2	3
端子全長 L		118	199	280
取り付けピッチ A		100	181	262