
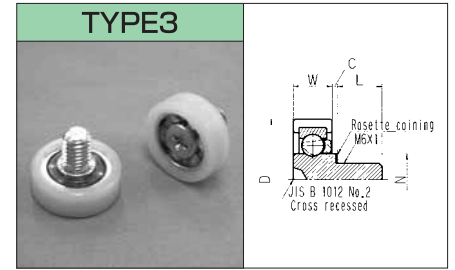
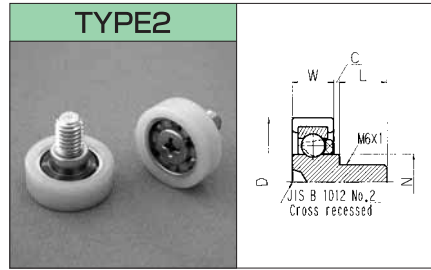


IN (高荷重/金属インサート成形品/PAタイヤ)

RoHS





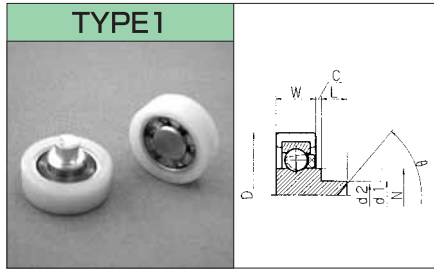


Code	Part No.	D _{-0.3} [mm]	d1 _{-0.1} [mm]	W ^{±0.2} [mm]	C ^{±0.4} [mm]	L ^{±0.2} [mm]	(d2×θ) ^{*1}	N [mm]	Load ^{*2} [N] (kgf)	Type	Q'ty [pcs/box]	Gross Weight [kg/box]
220000	IN-19-A1.5	19	5	7	1.5	3.5	φ4.4×120°	(8.2)	49 (5)	1	1,500	7.4
220011	IN-19-B1	19	—	7	1	8 ^{±0.5}	—	(8.2)	196 (20)	2	1,500	12.2
220013	IN-19-B2.7	19	—	7	2.7	8 ^{±0.5}	—	(8.2)	196 (20)	2	1,500	13.4
220014	IN-19-B3	19	—	7	3	8 ^{±0.5}	—	(8.2)	196 (20)	2	1,500	13.5
220010	IN-19-B0.5	19	—	7	0.5	8 ^{±0.5}	—	(8.2)	196 (20)	3	1,500	11.9
220012	IN-19-B1.5	19	—	7	1.5	8 ^{±0.5}	—	(8.2)	196 (20)	3	1,500	12.5

*1 参考値 Reference Dimension *2 許容荷重 (毎分300回 回転時) Allowable Load at 300min⁻¹ (300r.p.m)
*3 上記以外のサイズ・形状につきましては、弊社までご相談ください。 Each limiting size can be changed for practical application. Please ask our engineer for further information.

ID (高荷重/金属インサート成形品/POMタイヤ)

RoHS

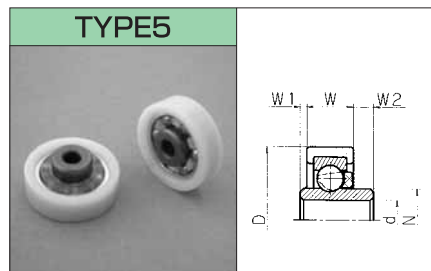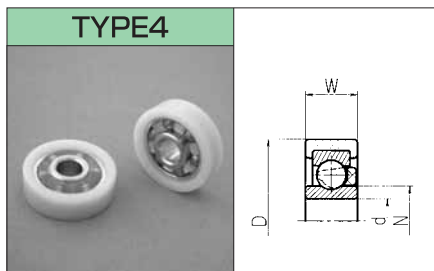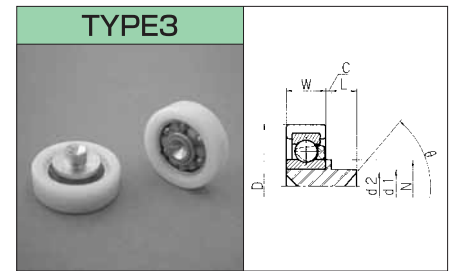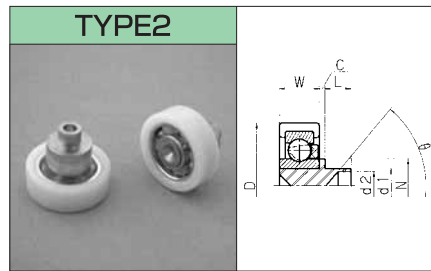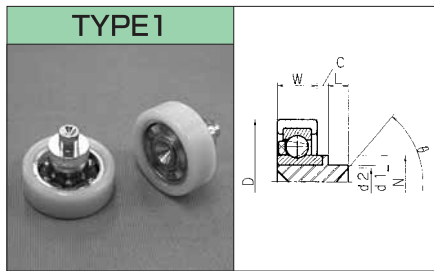

Code	Part No.	D _{-0.1} [mm]	d _{+0.1} [mm]	d1 _{-0.1} [mm]	W ^{±0.2} [mm]	C ^{±0.4} [mm]	L ^{±0.2} [mm]	(d2×θ) ^{*1}	W1 ^{*1} [mm]	W2 ^{*1} [mm]	N [mm]	Load ^{*2} [N] (kgf)	Type	Q'ty [pcs/box]	Gross Weight [kg/box]
221101	ID-18.8-AH5	18.8	—	4	7	5	3.5	φ3 × 90°	—	—	(8.2)	333 (35)	1	1,500	13.0
221100	ID-18.8-AH5-5	18.8	—	4	7	5	5	φ3 × 90°	—	—	(8.2)	333 (35)	1	1,500	13.4
221102	ID-19-AH2.5	19 _{-0.3}	—	5	7	2.5	3.5	φ3 × 120°	—	—	(10.0)	333 (35)	2	1,500	12.9
221103	ID-19-AH5.5	19 _{-0.3}	—	5	7	5.5	3.5	φ3 × 120°	—	—	(10.0)	333 (35)	2	1,500	15.9
221110	ID-24-AH1-3.6	24 ^{±0.2}	—	6	8	1	3.6	φ5.5 × 90°	—	—	(13.0)	333 (35)	3	1,000	12.3
221301	ID-19-H6	19 _{-0.3}	6	—	7	—	—	—	—	—	(8.2)	333 (35)	4	2,000	10.5
221303	ID-22-H6	22	6	—	7	—	—	—	—	—	(9.5)	333 (35)	4	1,500	22.5
221304	ID-22-H4W (0.5) 3	22	4	—	7	—	—	—	0.5	3	(9.5)	333 (35)	5	1,000	10.2

*1 参考値 Reference Dimension *2 許容荷重 (毎分300回 回転時) Allowable Load at 300min⁻¹ (300r.p.m)
*3 上記以外のサイズ・形状につきましては、弊社までご相談ください。 Each limiting size can be changed for practical application. Please ask our engineer for further information.

トックベアリング株式会社 TOK BEARING CO.,LTD.

本社・東京営業所 TOKYO OFFICE / TEL 03-3969-1534 FAX 03-3969-9354 大阪営業所 OSAKA OFFICE / TEL 06-6368-8721 FAX 06-6368-8725
名古屋営業所 NAGOYA OFFICE / TEL 052-735-3081 FAX 052-735-3116