


TLES RoHS

(マグネット式トルクリミッター)

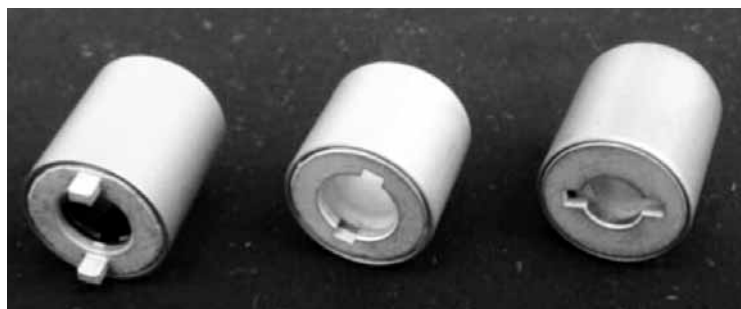


TLE（弊社従来品）を更に改良した高速対応品です。


TLES TORQUE LIMITERS is good endurance for high speed than TLE TORQUE LIMITERS.

許容回転数 Allowable revolution speed 2,000min⁻¹(r.p.m)

TLES1-816-40W

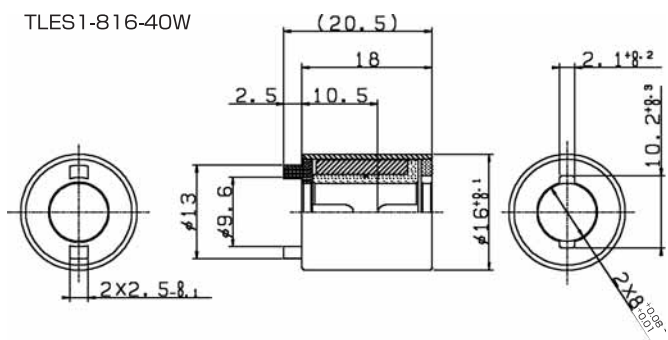


TLES3-616-7W

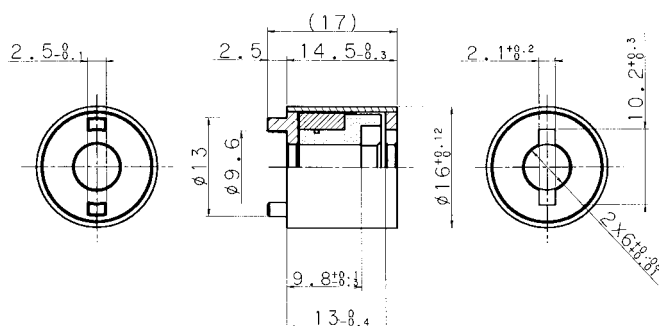

| Code | Part No. | 使用軸径 Application shaft[mm] | トルクTorque[mN·m](gf·cm) | 回転方向 Rotating Direction |
|--------|---------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 551001 | TLES1-816-40W | φ8 | 40 (408) | CW·CCW |
| 551002 | TLES1-816-30W | φ8 | 30 (306) | CW·CCW |
| 554001 | TLES3-616-7W | φ6 | 7 (71) | CW·CCW |


※ 40mN·m以下のトルクも製作可能です。
The set torque of 40mN·m or less can be produced.

取り付け例 Mounting example

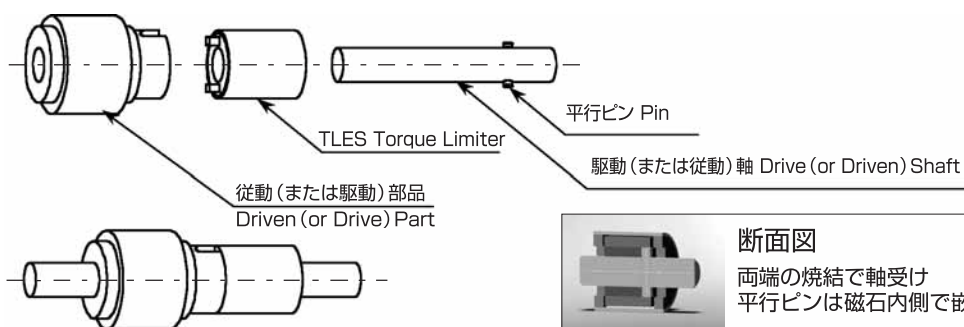

設計応用例 Application design

左右端面を穴形状にすることも出来ます。

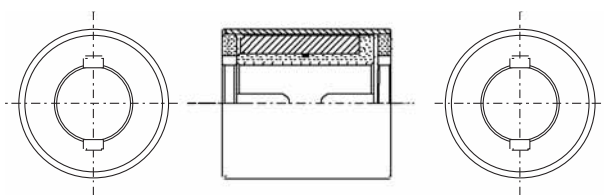

軸設計 Shaft design

