

ホース配管 安心セット

# 一般配管・耐油用

切削油、機械油、水、エアなどの耐熱配管用

**新発売**

High oil resistance!  
**HYPER**



**HPT型** ハイパートヨロン<sup>®</sup> ホース

高耐油


透明

柔軟

耐熱70℃

**油に強いので、硬くなりにくく  
柔らかさが長続き!**

- 油に強いので、切削油を流しても硬くなりにくい!
- 従来の塩ビブレードホースに比べ、優れた耐油性能!
- ホース外層も耐油仕様なので、工作機械周りなどの油がかかる箇所でも安心!
- 透明度が高く、流体の確認ができ安心!
- 柔らかさが長続きするので、可動部分の配管にも!
- 70℃までの耐熱性能で「+10℃の安心感」!  
(弊社工業用塩ビブレードホースの耐熱性能は、60℃)

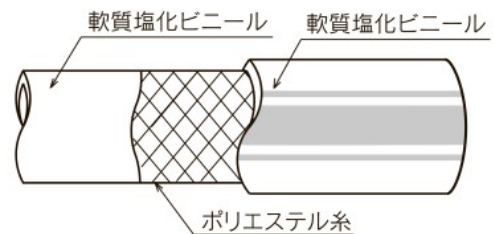

□ 規 格 : ハイパートヨロンホース

品 番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa		使用温度範囲 ℃	定尺重量 kg/巻	定尺 m	最小曲げ半径 mm	梱 包	価 格 円/m	着 色
		23℃	70℃							
HPT- 9	9 × 15	0 ~ 1.5	0 ~ 1.0	-5~70	15	100	45	ポピン巻		イメー シラ イン 入り ナチュ ラル 透明
HPT-12	12 × 18	0 ~ 1.2	0 ~ 0.8		19	100	65			
HPT-15	15 × 22	0 ~ 1.0	0 ~ 0.8		27	100	95			
HPT-19	19 × 26	0 ~ 1.0	0 ~ 0.6		16	50	120			
HPT-25	25 × 33	0 ~ 1.0	0 ~ 0.6		25	50	165	フィルム巻		
HPT-32	32 × 41	0 ~ 0.7	0 ~ 0.4		35	50	200			
HPT-38	38 × 48	0 ~ 0.6	0 ~ 0.4		45	50	300			
HPT-50	50 × 62	0 ~ 0.6	0 ~ 0.3		54	40	440			

□ 規 格 : ハイパートヨロンホース適合継手

以下の継手以外にも、フェルールタイプの継手も使用可能です。詳しくはホームページをご覧ください。

品 番	TC3-B (真鍮)	TC3-PB (真鍮+樹脂)	TC3-PC (樹脂)	TCSB (ステンレス)	TC3-S (ステンレス)	TC6-B (真鍮)	TC6-S (ステンレス)
HPT-9~25	○	○	○	○	○		
HPT-32~50						○	○