


ヒットランドラムセット

	品番	内径×外径 mm	定尺 m	使用圧力 MPa	使用温度範囲 ℃	金具	価格 円/台	着色
	HD-630B-SB	6.3×10	30	0~1.5	-20~60	B-7RSNL+B-9RPNP		青
	HD-630B-SK					HB-6BSメス+HB-8B1/4Sメス		
	HD-830B-SB	8.3×12.5	30			B-9RSNL+B-9RPNP		
	HD-830B-SK					HB-8B1/4Sメス (両端)		
	HD-850B-SB	8.3×12.5	50			B-9RSNL+B-9RPNP		
HD-850B-SK	HB-8B1/4Sメス (両端)							

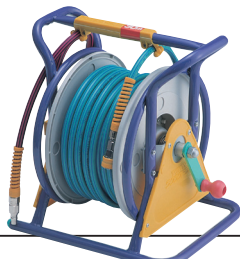

移動エアツール用ワンタッチジョイント




インパクトレンチ・釘打ち機・スプレーガン・エアドライバー等

空気

ラクラクジョイント

メリット

- ① ワンタッチで接続。
ウレタンホース接続用ワンタッチジョイント。
- ② 回転式でネジレ解消。
回転式なので、手首が疲れずネジレが解消されて、引き出しや巻き取りがスムーズ。
- ③ 折れ止めスプリング付。
プラスチック製折れ止めスプリングでホースの折れを防止。


 


品名	外観	品番	使用圧力	適合ホース	梱包単位	価格
			MPa		個	円/個
ロックソケット		B-7RSNL	0~1.5	HB-6・HB-7・HR-6・TH-6	5	
		B-9RSNL		HB-8・HR-8・TH-8		
パージプラグ		B-7RPNP		HB-6・HB-7・HR-6・TH-6	5	
		B-9RPNP		HB-8・HR-8・TH-8		
中間ジョイント		B-7U		HB-6・HB-7・HR-6・TH-6	5	
		B-8U		HB-8・HR-8・TH-8		

※ パージ…ジョイント分離時にホース内の残圧を徐々に排出し、ホースの反動をやわらげます。

○ 日東工器製ハイカプラとの互換性があります。






注) エア専用ですので、エア以外の流体の使用はおやめください。

ヒット専用金具

品名	外観	品番	ネジ	適合ホース	価格 円/個
回転金具 (スプリング付)		HB-6BSメス	PF1/4"メス	HB-6・HB-7	
		HB-8BSメスPT	PT3/8"メス	HB-8	
		HB-8BSメスPF	PF3/8"メス		
		HB-8BS1/4"メス	PF1/4"メス	HB-8	
回転金具		HS-5Bメス	PF1/4"メス	HS-5	
		HB-6Bメス	PF1/4"メス	HB-6・HB-7	
		HB-8BメスPT	PT3/8"メス	HB-8	
		HB-8BメスPF	PF3/8"メス		
固定金具		HS-5Aオス	PF1/4"オス	HS-5	
		HB-6AオスPF	PF1/4"オス	HB-6・HB-7	
		HB-6AオスPT	PT1/4"オス		
		HB-8AオスPF	PF3/8"オス	HB-8	
固定金具		HS-5Aメス	PF1/4"メス	HS-5	
		HB-6AメスPF	PF1/4"メス	HB-6・HB-7	
		HB-6AメスPT	PT1/4"メス		
		HB-8AメスPF	PF3/8"メス	HB-8	
		HB-8AメスPT	PT3/8"メス		

注) エア専用ですので、エア以外の流体の使用はおやめください。

ロック専用継手

品名	ホースカップリング			ホースバンド		ホースメンダー	ダブルスパット		
外観		バンドー体型カップリング(RB-III)							
	適用ホース内径(mm)	13	19	25	19	19	25	19	13,19mm兼用
ネジ規格	Rc(PT)3/4	Rc(PT)1		Rc(PT)3/4					G(PF)1
梱包単位(個)	20			20		50		50	20

注) エア専用ですので、エア以外の流体の使用はおやめください。