


633-DB

メネジ

※ ガasketはブナ-N (NBR) を標準装備。

アルミ合金 (AL) ※ ADC12 (一部を除く)

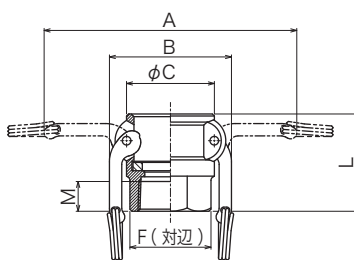

呼び径	インチ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
A	109	109	130	179	187	196	208	249	277	302	409	474	
B	61	61	67	79	87	96	108	137	166	191	255	320	
C	41	41	47	58	65	75	90	108	140	165	198	264	
F	32	35	41	50	59	69	84	99	129	152	199	262	
L	51	51	62	69	72	78	89	91	98	103	114	152	
M	15	15	18	19	22	23	29	30	36	40	39	50	


※ 4" 以下はダイカストになります。

※ 1/2" アダプターは 3/4" カブラーに接続できます。

※ ネジは JIS 管用テーパネジ (Rc) です。

※ 8 インチ品のカムアームは 4 本です。


ステンレススチール (SST) ※ SCS14 (SUS316 相当)

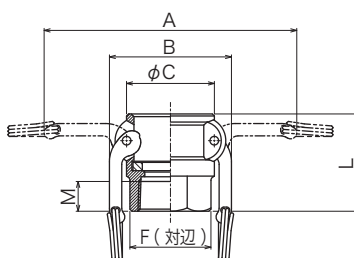

呼び径	インチ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
A	116	116	125	181	189	199	210	254	282	307	409	—	—
B	54	54	61	83	91	101	112	138	166	191	255	—	—
C	41	41	47	58	65	75	90	108	140	165	198	—	—
F	32	32	41	48	59	69	83	99	130	152	196	—	—
L	51	51	62	69	72	78	89	91	95	103	114	—	—
M	15	15	18	19	21	23	29	29	33	41	41	—	—

※ 1/2" アダプターは 3/4" カブラーに接続できます。

※ ネジは JIS 管用テーパネジ (Rc) です。

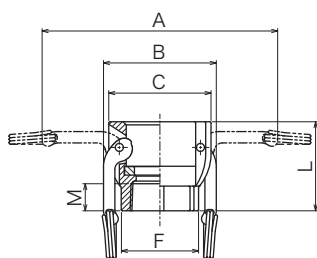
ポリプロピレン (PP)
(ガラス繊維入り)

呼び径	インチ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100
A	—	116	125	—	189	199	—	254	—	—
B	—	54	61	—	91	101	—	138	—	—
C	—	57	64	—	82	94	—	130	—	—
F	—	41	51	—	68	81	—	108	—	—
L	—	57	66	—	71	79	—	94	—	—
M	—	19	20	—	22	20	—	32	—	—

※ 1/2" アダプターは 3/4" カブラーに接続できます。

※ ネジは JIS 管用テーパネジ (Rc) です。

ブロンズ (BR) ※ CAC406 (BC6) 青銅

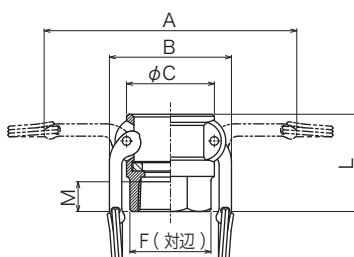

呼び径	インチ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
A	116	116	125	181	189	199	210	254	282	307	409	—	—
B	54	54	61	83	91	101	112	138	166	191	255	—	—
C	41	41	47	58	65	75	90	108	140	165	198	—	—
F	32	32	38	48	57	70	83	99	129	152	186	—	—
L	51	51	62	69	72	78	89	91	94	103	114	—	—
M	17	16	18	19	22	23	27	30	32	40	39	—	—

※ 1/2" アダプターは 3/4" カブラーに接続できます。

※ ネジは JIS 管用テーパネジ (Rc) です。

現場改善に役立つ
ホース&継手の選定ならこちら!

トヨックス

検索

<http://www.toyox-hose.com>