


# 634-B

## ダストキャップ

※ 本製品は外部からの異物混入防止の目的のものです。耐圧製品ではありませんので、耐圧でのご使用はおやめください。

※ ガasketはブナ-N (NBR) を標準装備。


アルミ合金 (AL) ※ ADC12 (一部を除く)

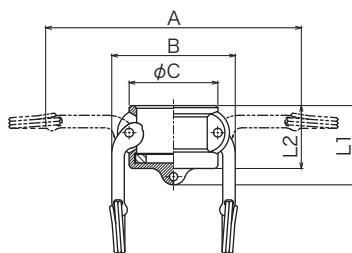

呼び径	インチ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
A	—	109	130	179	187	196	208	249	277	302	409	474	
B	—	61	67	79	87	96	108	137	166	191	255	320	
C	—	41	47	58	65	75	90	108	140	165	198	264	
L1	—	43	50	57	57	63	68	71	72	76	84	121	
L2	—	34	41	47	47	54	57	61	61	63	68	102	

※ 4" 以下はダイカストになります。  
 ※ 3/4" カプラーは 1/2" アダプターに接続できます。  
 ※ 1/2" と 3/4" は共用です。  
 ※ 8 インチ品のカムアームは 4 本です。


ステンレススチール (SST) ※ SCS14 (SUS316 相当)

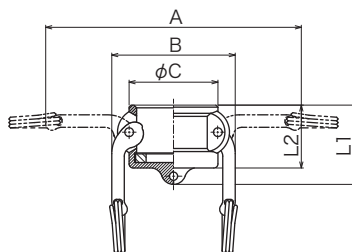

呼び径	インチ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
A	—	116	125	181	189	199	210	254	282	307	409	—	—
B	—	54	61	83	91	101	112	138	166	191	255	—	—
C	—	41	47	58	65	75	90	108	140	165	198	—	—
L1	—	42	50	56	57	63	68	71	72	76	84	—	—
L2	—	34	41	47	47	54	57	61	61	63	68	—	—


※ 3/4" カプラーは 1/2" アダプターに接続できます。  
 ※ 1/2" と 3/4" は共用です。

ポリプロピレン (PP)  
(ガラス繊維入り)

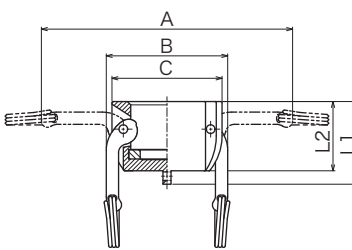

呼び径	インチ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100
A	—	—	125	—	189	199	—	254	—	—
B	—	—	61	—	91	101	—	138	—	—
C	—	—	64	—	82	94	—	130	—	—
L1	—	—	57	—	63	70	—	75	—	—
L2	—	—	46	—	52	59	—	61	—	—

ブロンズ (BR) ※ CAC406 (BC6) 青銅

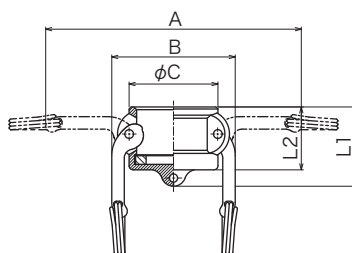

呼び径	インチ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
A	—	116	125	181	189	199	210	254	282	307	409	—	—
B	—	54	61	83	91	101	112	138	166	191	255	—	—
C	—	41	47	58	65	75	90	108	140	165	198	—	—
L1	—	44	53	58	58	64	70	74	71	76	84	—	—
L2	—	34	41	47	46	52	56	59	59	63	68	—	—

※ 3/4" カプラーは 1/2" アダプターに接続できます。  
 ※ 1/2" と 3/4" は共用です。



現場改善に役立つ  
ホース&継手の選定ならこちら!

トヨックス

検索

<http://www.toyox-hose.com>