


634-A

ダストプラグ

※ 本製品は外部からの異物混入防止の目的のものです。耐圧製品ではありませんので、耐圧でのご使用はおやめください。


▶ アルミ合金 (AL) ※ ADC12 (一部を除く)

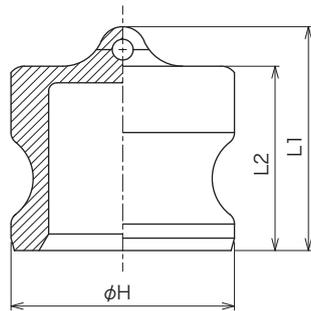

呼び径	インチ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
H		—	32	37	45	53	63	76	92	120	146	176	—
L1		—	36	46	51	54	57	62	61	63	69	76	—
L2		—	26	36	41	44	47	51	51	53	55	60	—

※ 4" 以下はダイカストになります。
 ※ 1/2" アダプターは 3/4" カプラーに接続できます。
 ※ 1/2" と 3/4" は共用です。


▶ ステンレススチール (SST) ※ SCS14 (SUS316 相当)

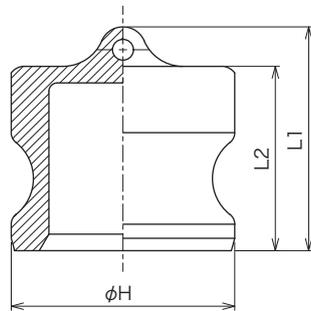

呼び径	インチ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
H		—	32	37	45	53	63	76	92	120	146	176	—
L1		—	36	46	51	54	57	62	62	63	69	76	—
L2		—	26	36	41	44	47	51	51	53	55	60	—

※ 1/2" アダプターは 3/4" カプラーに接続できます。
 ※ 1/2" と 3/4" は共用です。


▶ ポリプロピレン (PP)
(ガラス繊維入り)

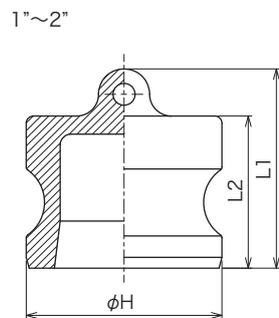

呼び径	インチ	1	1 1/2	2	3
	ミリ	25	40	50	80
H		37	54	63	92
L1		45	55	59	74
L2		33	42	46	58

※ サイズにより形状が異なります。

▶ ブロンズ (BR) ※ CAC406 (BC6) 青銅

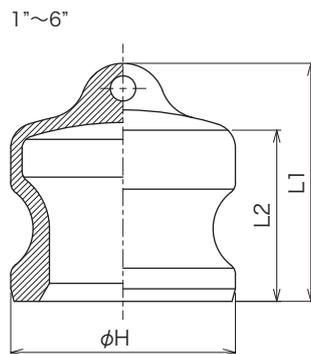

呼び径	インチ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
H		—	32	37	45	53	63	76	92	120	146	176	—
L1		—	58	46	54	57	65	62	62	65	69	76	—
L2		—	26	33	40	41	46	51	51	52	55	60	—

※ サイズにより形状が異なります。
 ※ 1/2" アダプターは 3/4" カプラーに接続できます。
 ※ 1/2" と 3/4" は共用です。

