

ハンドマグネット工具

Hand Magnetic Tool


<用途>

●片手で軽くレバーを引けば磁力のON/OFFができ、吸着物を釈放します。


<特長>

●鉄屑の回収、ネジ類の材質選別、鋳砂中のチップ回収等、多種分野でご利用いただけます。

↑ "OFF"ノブを引けば
吸着物を釈放します

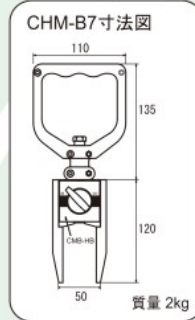

CHM-6

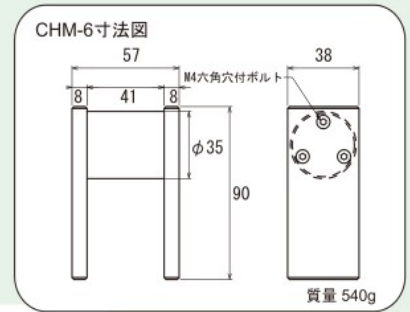

※CHM-6にON/OFF機能はありません。

型式	吸着部寸法(mm)			全長 (mm)	本体 材質	質量(kg)
	幅	奥行	高			
CHM-25A	142	85	83.5	221	鑄造	2.0
CHM-70A				700		2.7
CHM-PC25	100	51	71	320	樹脂	0.45
CHM-PC70				790		0.6

最大吸着量	CHM-25A	CHM-70A	CHM-PC25	CHM-PC70
M10平座金	800	800	240	240
M4×10ネジ	1000	1000	370	370

※吸着量は吸着物や使用環境で異なります。上記数値はあくまで目安とお考えください。

TTK 鉄とり君

<用途>

●防水加工されているので液槽タンク内等に混入した鉄片の抽出回収・除去にご使用いただけます。

<特長>

●ノブを引けば磁力がOFFになり吸着物を釈放します。
●吸着面が角型タイプです。

↑ "OFF"ノブを引けば
吸着物を釈放します



型式	最大吸着量	
	M10平座金	M4×10ネジ
TTK-1M	1850	2080
TTK-07MN	2000	2250
TTK-07MF	700	1100
TTK-03MN	270	340

※吸着量は吸着物や使用環境で異なります。上記数値はあくまで目安とお考えください。

型式	吸着部寸法(mm)			全長 (mm)	内装磁石	質量 (kg)
	幅	奥行	高			
TTK-1M			113	1140	フェライト	1.8
TTK-07MN	50	30	77	710	ネオジウム	1.0
TTK-07MF					フェライト	
TTK-03MN	25	14	70	300	ネオジウム	0.28

※材質: SUS304製

CBC 鉄とり君 Jr


<用途>

●液槽内の除鉄や、狭い場所などに入り込んだ切屑の除去等にご使用いただけます。

<特長>

●ノブを引けば磁力がOFFになり吸着物を釈放します。
●吸着面が円柱タイプです。

↑ "OFF"ノブを引けば
吸着物を釈放します

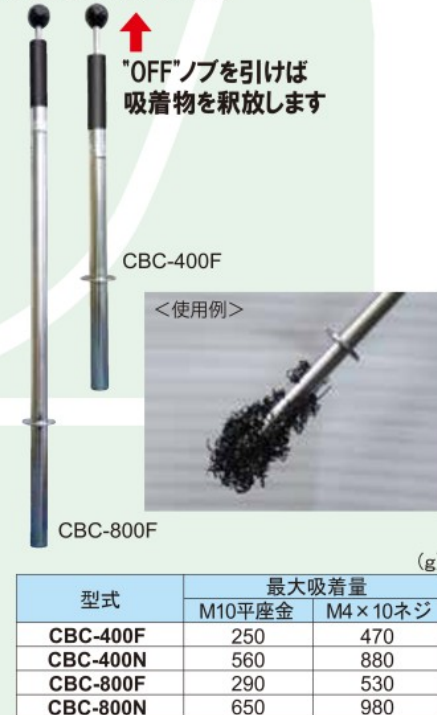

型式	最大吸着量	
	M10平座金	M4×10ネジ
CBC-400F	250	470
CBC-400N	560	880
CBC-800F	290	530
CBC-800N	650	980

※吸着量は吸着物や使用環境で異なります。上記数値はあくまで目安とお考えください。

型式	吸着部寸法(mm)			全長 (mm)	内装磁石	質量 (kg)
	幅	高	高			
CBC-400F		150	520		フェライト	0.8
CBC-400N					ネオジウム	
CBC-800F	φ25				フェライト	
CBC-800N					ネオジウム	

※材質: SUS304製

CCK コロコロ君

<用途>

●床に散乱した切屑や部品の収集等にご使用いただけます。

<特長>

●上部ノブを引けば磁力がOFFになり吸着物を釈放します。
切屑や細かい部品の収集はほぼ対応可能です。
●N(ネオジウム)タイプは微細な鉄粉等の収集に向いています。
●両タイプともタイヤが付いているので、床面に散乱した切屑や部品のスムーズに回収できます。

↑ "OFF"ノブを引けば
吸着物を釈放します



型式	最大吸着量	
	M10平座金	M4×10ネジ
CCK-200F3	2500	
CCK-200N3	3500	

※吸着量は吸着物や使用環境で異なります。上記数値はあくまで目安とお考えください。

※Nタイプは吸着力は非常に強力ですので、収集物が大量に付着すると釈放しづらくなるため、Fタイプより吸着面積が小さく設計されています。
※ハンドル部組立式です。

型式	吸着部寸法(mm)			全長 (mm)	内装磁石	質量 (kg)
	幅	奥行	高			
CCK-200F3	217	30	50	1000	フェライト	3.0
CCK-200N3					ネオジウム	

※材質: SUS304製