

スチール



SJ-KS


サイドペダル式
自在固定切替

TYRE SIZE : 125~150mm




中軽荷重 プレート式
Sシリーズ **GOLD CASTER.**

- 自在式と固定式が切り替るサイドペダル付き。
- カゴキャリーなどで、長い距離を運ぶ場合は固定式に、短く狭い場所の移動などには自在式にと容易に切り替えできるキャスターです。

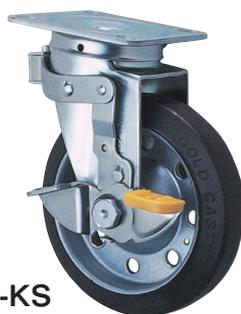

SJ-150RB-KS

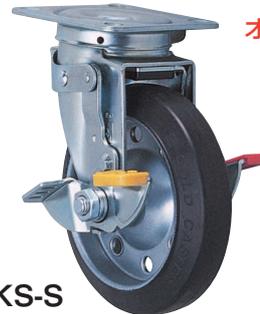

SJ-150RB-KS-S

単位：mm

車輪径 D	型 式	車 輪 W	ベアリング	ストッパー	許容荷重	取付高 H	取付ピッチ P1×P2	プレート寸法 F1×F2	偏 心 E	取付穴径 d	軸 径
125	SJ-125 R-KS	ゴム		S	150 kg	168	75×75 (80×80)	102×102	38	11.0	12
	SJ-125 RB-KS	ゴム	○								
	SJ-125 NRB-KS	ゴム (樹脂ホイール)	○								
	SJ-125 NB-KS	ナイロン	○								
	SJ-125 UB-KS	ウレタン	○								
150	SJ-150 R-KS	ゴム		S	160 kg	190	75×75 (80×80)	102×102	41	11.0	12
	SJ-150 RB-KS	ゴム	○								
	SJ-150 NRB-KS	ゴム (樹脂ホイール)	○								
	SJ-150 NB-KS	ナイロン	○								
	SJ-150 UB-KS	ウレタン	○								

●Sはストッパー付です。●車輪の種類はP149・150をご覧ください。

SJ-KF

フロントペダル式
自在固定切替

TYRE SIZE : 125~150mm

中軽荷重 プレート式
Sシリーズ **GOLD CASTER.**

- 自在式と固定式が切り替るフロントペダル付き。
- カゴキャリーなどで、長い距離を運ぶ場合は固定式に、短く狭い場所の移動などには自在式にと容易に切り替えできるキャスターです。



SJ-150RB-KF



SJ-150RB-KF-S

単位：mm

車輪径 D	型 式	車 輪 W	ベアリング	ストッパー	許容荷重	取付高 H	取付ピッチ P1×P2	プレート寸法 F1×F2	偏 心 E	取付穴径 d	軸 径
125	SJ-125 R-KF	ゴム		—	150 kg	168	75×75 (80×80)	102×102	38	11.0	12
	SJ-125 RB-KF	ゴム	○								
	SJ-125 NRB-KF	ゴム (樹脂ホイール)	○								
	SJ-125 NB-KF	ナイロン	○								
	SJ-125 UB-KF	ウレタン	○								
150	SJ-150 R-KF	ゴム		S	160 kg	190	75×75 (80×80)	102×102	41	11.0	12
	SJ-150 RB-KF	ゴム	○								
	SJ-150 NRB-KF	ゴム (樹脂ホイール)	○								
	SJ-150 NB-KF	ナイロン	○								
	SJ-150 UB-KF	ウレタン	○								

●Sはストッパー付です。●車輪の種類はP149・150をご覧ください。