


- スチール
- ステンレス
- 超重量
- バックリング
- ダクタイル
- クッション
- 各種
- 双輪
- 戸車
- フロアロック
- 車輪

W-MCE MCナイロン (成形品)

単位: mm


車輪径 D	型 式	許容荷重	タイヤ巾 W	ボス巾 H	穴 径 d
50	W-50MCE	80 kg	23	28	10
65	W-65MCE	110 kg	25	30	
75	W-75MCE	170 kg	32	35	
100	W-100MCE	260 kg	33	38	12

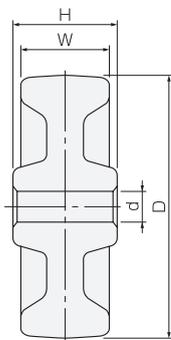


W-MCA MCナイロン

単位: mm

車輪径 D	型 式	許容荷重	タイヤ巾 W	ボス巾 H	穴 径 d
75	W-75MCA	360 kg	32	35	10
100	W-100MCA	520 kg	34	38	12
130	W-130MCA	840 kg	42	50	20
150	W-150MCA	1,000 kg	44	52	
180	W-180MCA	1,200 kg	45	54	
200	W-200MCA	1,330 kg	54	63	25
250	W-250MCA	2,070 kg	60	70	
300	W-300MCA	2,700 kg			

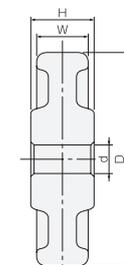

車輪径150mm以上

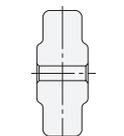


車輪径130mm以下




W-MCB MCナイロン (ベアリング入)

単位: mm

車輪径 D	型 式	許容荷重	タイヤ巾 W	ボス巾 H	穴 径 d
75	W-75MCB	360 kg	32	37	10
100	W-100MCB	520 kg	34	43	12
130	W-130MCB	840 kg	42	54	20
150	W-150MCB	1,000 kg	44	56	
180	W-180MCB	1,200 kg	45	54	
200	W-200MCB	1,330 kg	54	91	25
250	W-250MCB	2,070 kg	60	70	
300	W-300MCB	2,700 kg			

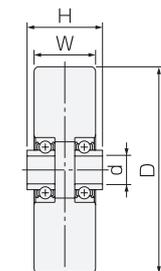

車輪径 75~150mm

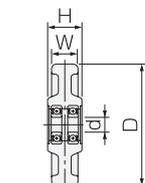

車輪径 200~300mm以上



W-FB 鉄 (ベアリング入)

単位: mm

車輪径 D	型 式	許容荷重	タイヤ巾 W	ボス巾 H	穴 径 d
75	W-75FB	140 kg	32	37	10
100	W-100FB	190 kg	35	44	12
130	W-130FB	280 kg	41	51	20
150	W-150FB	350 kg	40	53	
180	W-180FB	430 kg	42	54	
200	W-200FB	490 kg	44	57	25
250	W-250FB	650 kg	48	63	
300	W-300FB	830 kg	50	67	

