

各種キャスター

スチール

ステンレス

超重荷重

バックイング

ダクタイル

クッション

各種

双輪


戸車

フロアロック

車輪

H シリーズ用車輪


重荷重用車輪  **GOLD CASTER**

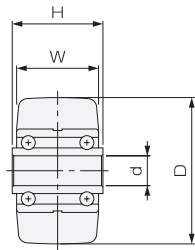

H-RB ゴム (ベアリング入)

単位: mm


車輪径 D	型 式	許容荷重	タイヤ巾 W	ボス巾 H	穴 径 d
50	H-50RB	100 kg	28	31	10.2

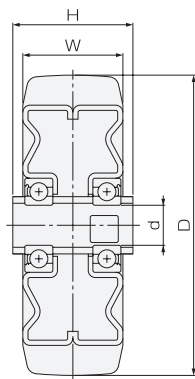

H-RB ゴム (ベアリング入)

単位: mm



車輪径 D	型 式	許容荷重	タイヤ巾 W	ボス巾 H	穴 径 d
65	H-65 RB	170 kg	38	40	12
75	H-75 RB	200 kg			
100	H-100 RB	200 kg	50	57	20
130	H-130 RB	250 kg		60	
150	H-150 RB	300 kg		71	
200	H-200 RB	410 kg	63	71	25

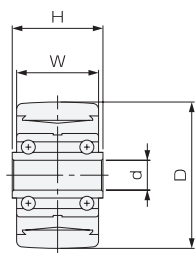

H-UB ウレタン (ベアリング入)

単位: mm

車輪径 D	型 式	許容荷重	タイヤ巾 W	ボス巾 H	穴 径 d
50	H-50UB	120 kg	28	31	10.2

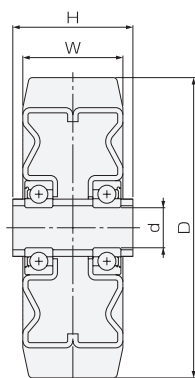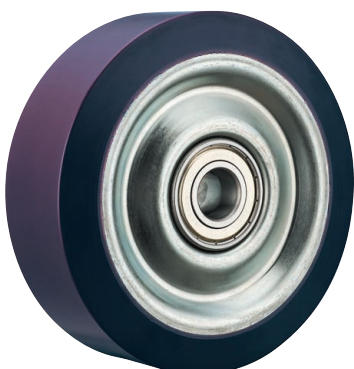

H-UB ウレタン (ベアリング入)

単位: mm

車輪径 D	型 式	許容荷重	タイヤ巾 W	ボス巾 H	穴 径 d
65	H-65 UB	200 kg	38	40	12
75	H-75 UB	250 kg			
100	H-100 UB	300 kg	50	57	20
130	H-130 UB	500 kg		60	
150	H-150 UB	550 kg		71	
200	H-200 UB	600 kg	63	71	25