



タングピース (MT・BS) MNスリーブ

タングピース ※
MT・BSの引きねじ式をタング式に変えるネジ

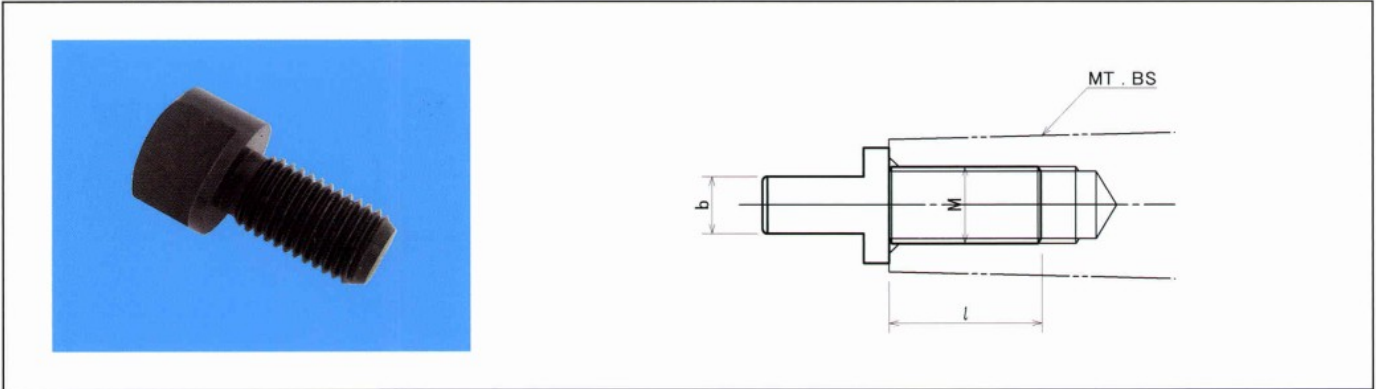


呼び	M	l	b
MT 1	M 6 × P1.0	10	5.2
MT 2	M10 × P1.5	15	6.3
MT 3	M12 × P1.75	22	7.9
MT 4	M16 × P2.0	30	11.9
MT 5	M20 × P2.5	30	15.9
BS 7	W3/8山16	15	7.9
BS 9	W1/2山12	25	9.5

MNスリーブ



MNスリーブ
旋盤の刃物台に取り付けるだけで、
①強力自動送りで穴明けができる。
②多種ドリルを瞬間的に取替えて使用できる。
1度使えばボール盤に於けるドリルスリーブ
同様旋盤にはより以上に利用度が高くなり、
能率も増します。
③後はシム板で調整。

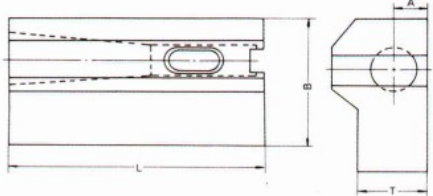

呼び	芯高 (A)	内側テーパ (MT)	B	T	L
12.5 - MT2	12.5	2	25	25	120
14 - MT3	14	3	28	28	150
19 - MT4	19	4	65	32	113
20 - MT4	20				
25 - MT4	25				
32 - MT5	32	5	86	35	145