


125型 鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ

M125E-BS-N

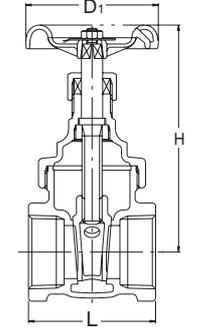



パッキン室の構造
呼び径40、50^A

単位：mm

最高許容圧力	100℃以下の静流水 1.0MPa		
呼び径	L	H	D ₁
15 ^A (1/2 ^B)	45	81	48
20 (3/4)	50	90	55
25 (1)	57	106	63
32 (1 1/4)	61	119	70
40 (1 1/2)	67	135	80
50 (2)	74	159	90


呼び径8^A、10^A、65～100^Aも製作いたします。

部品名	材 料
弁箱	CAC406 (鉛除去処理)
ふた	CAC406 (鉛除去処理)
弁棒	C3531
弁体	CAC406 (鉛除去処理) (15 ^A 耐脱亜鉛黄銅棒)
パッキン	ノンアスベスト
ハンドル	ADC12

J10K 鉛フリー青銅ねじ込み形玉形弁(JIS B 2011) 新JISマーク表示製品

L J10-BG



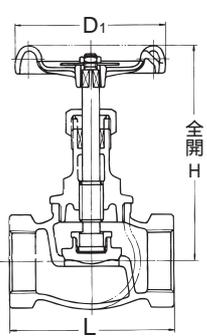

全開 H

単位：mm


最高許容圧力	-29～100℃ 1.4Mpa		
呼び径	L	H	D ₁
15 ^A (1/2 ^B)	65	94	63
20 (3/4)	80	122	80
25 (1)	90	135	90
32 (1 1/4)	105	157	100
40 (1 1/2)	120	170	110
50 (2)	140	196	125

部品名	材 料
弁箱	CAC911 (鉛フリー青銅铸件)
ふた	C6803 (25 ^A 以上CAC911)
弁体	C6803 (32 ^A 以上CAC911)
弁棒	C6803
ハンドル	ADC12
パッキン	ノンアスベスト

125C型 鉛フリー青銅ねじ込み形PTFE ジスク入りグローブバルブ

L125C-BD-N



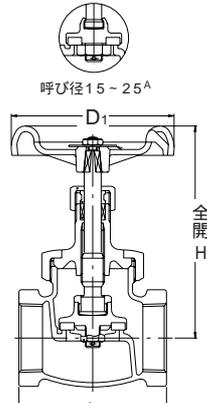

呼び径15～25^A

全開 H

単位：mm

最高許容圧力	100℃以下の静流水 1.2MPa		
呼び径	L	H	D ₁
15 ^A (1/2 ^B)	57	101	63
20 (3/4)	66	111	70
25 (1)	76	120	80
32 (1 1/4)	88	140	90
40 (1 1/2)	100	156	100
50 (2)	120	184	110

部品名	材 料
弁箱	CAC911 (鉛フリー青銅铸件)
ふた	C6803
ソフトシート	PTFE
ジスクホルダ	C6803
弁棒	C6803
パッキン	ノンアスベスト
ハンドル	ADC12