


鉛フリー銅合金製バルブ =給水・給湯用=

無鉛くん^R

J5K 鉛フリー青銅溶ダ-形仕切弁(JIS B 2011) 新JISマーク表示製品

LJ5-BSR-SE-N

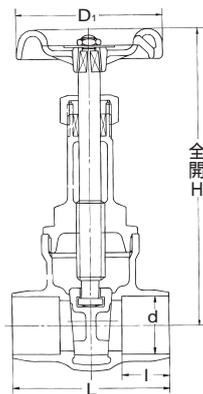


単位: mm

| 最高許容圧力 | - 18~100℃ 0.7Mpa | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|-------|------|-----|-----|----------------|
| 呼び径 | d | | | L | H | D ₁ |
| | 最大 | 最小 | 最小 | | | |
| 15 ^A (1/2 ^B) | 16.03 | 15.93 | 12.7 | 50 | 127 | 55 |
| 20 (3/4) | 22.38 | 22.28 | 19.1 | 65 | 146 | 63 |
| 25 (1) | 28.75 | 28.65 | 23.1 | 75 | 171 | 70 |
| 32 (1 1/4) | 35.10 | 35.00 | 24.6 | 80 | 213 | 90 |
| 40 (1 1/2) | 41.48 | 41.35 | 27.7 | 88 | 244 | 100 |
| 50 (2) | 54.18 | 54.05 | 34.0 | 108 | 293 | 110 |

| 部品名 | 材 料 |
|------|-----------------------------|
| 弁箱 | CAC911(鉛フリー青銅鑄物) |
| ふた | CAC911(鉛フリー青銅鑄物) |
| 弁体 | CAC911(鉛フリー青銅鑄物) |
| 弁棒 | C6803 |
| パッキン | ノンアスベスト |
| ハンドル | ADC12(15 ^A ZDC2) |

J10K 鉛フリー青銅溶ダ-形仕切弁(JIS B 2011) 新JISマーク表示製品

LJ10-BSR-SE-N

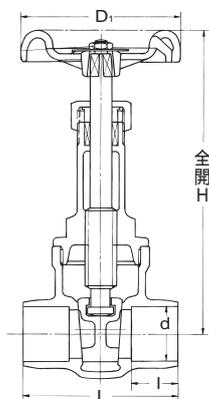


単位: mm

| 最高許容圧力 | - 18~100℃ 1.4Mpa (32 ^A 以上は1.2MPa) | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------|------|-----|-----|----------------|
| 呼び径 | d | | | L | H | D ₁ |
| | 最大 | 最小 | 最小 | | | |
| 15 ^A (1/2 ^B) | 16.03 | 15.93 | 12.7 | 50 | 127 | 55 |
| 20 (3/4) | 22.38 | 22.28 | 19.1 | 65 | 154 | 70 |
| 25 (1) | 28.75 | 28.65 | 23.1 | 75 | 178 | 80 |
| 32 (1 1/4) | 35.10 | 35.00 | 24.6 | 82 | 223 | 90 |
| 40 (1 1/2) | 41.48 | 41.35 | 27.7 | 92 | 254 | 100 |
| 50 (2) | 54.18 | 54.05 | 34.0 | 110 | 301 | 110 |

| 部品名 | 材 料 |
|------|-----------------------------|
| 弁箱 | CAC911(鉛フリー青銅鑄物) |
| ふた | CAC911(鉛フリー青銅鑄物) |
| 弁体 | CAC911(鉛フリー青銅鑄物) |
| 弁棒 | C6803 |
| パッキン | ノンアスベスト |
| ハンドル | ADC12(15 ^A ZDC2) |

125E型 鉛フリー青銅溶ダ-形ゲ-トバルブ

M125E-BS-SE-N

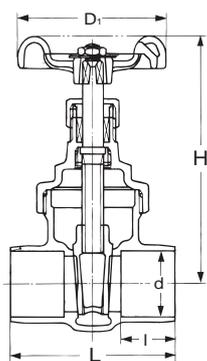

単位: mm

| 最高許容圧力 | 100℃以下の静流水 1.2MPa | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------|------|-----|-----|----------------|
| 呼び径 | d | | | L | H | D ₁ |
| | 最大 | 最小 | 最小 | | | |
| 15 ^A (1/2 ^B) | 16.03 | 15.93 | 12.7 | 46 | 81 | 48 |
| 20 (3/4) | 22.38 | 22.28 | 19.1 | 61 | 90 | 55 |
| 25 (1) | 28.75 | 28.65 | 23.1 | 72 | 106 | 63 |
| 32 (1 1/4) | 35.10 | 35.00 | 24.6 | 78 | 119 | 70 |
| 40 (1 1/2) | 41.48 | 41.35 | 27.7 | 87 | 135 | 80 |
| 50 (2) | 54.18 | 54.05 | 34.0 | 102 | 159 | 90 |

呼び径10^A、65~100^Aも製作いたします。

| 部品名 | 材 料 |
|------|---|
| 弁箱 | CAC406(鉛除去処理) |
| ふた | CAC406(鉛除去処理) |
| 弁棒 | C3531 |
| 弁体 | CAC406(鉛除去処理) (15 ^A 耐脱亜鉛黄銅) |
| パッキン | ノンアスベスト |
| ハンドル | ADC12 |