


グローブ・PTFE ジスுக入 グローバルブ

150E型 青銅ねじ込み形グローバルブ

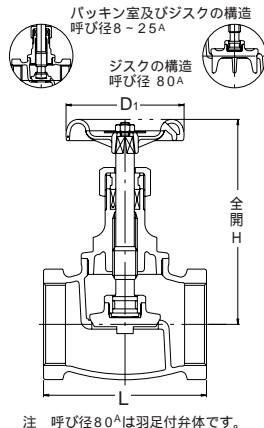


単位: mm

最高許容圧力	120℃以下の静流水 1.6MPa (呼び径65 ^A 以上: 1.4MPa)		
	飽和蒸気 1.0MPa		
呼び径	L	H	D ₁
8 ^A (1/4 ^B)	44	67	48
10(3/8)	44	69	48
15(1/2)	53	80	63
20(3/4)	65	94	70
25(1)	77	104	80
32(1 1/4)	85	127	90
40(1 1/2)	100	145	100
50(2)	119	173	110
65(2 1/2)	139	199	125
80(3)	158	214	140

部品名	材 料
弁箱	CAC(青銅鑄物)
ふた	C 3771 BE (80 ^A CAC)
弁棒	C 3531
弁体	CAC(青銅鑄物)
パッキン	ノンアスベスト
ハンドル	ADC 12

150E型 青銅フランジ形グローバルブ

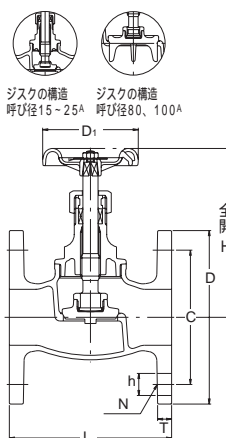


単位: mm

最高許容圧力	120℃以下の静流水 1.4MPa							
	飽和蒸気 1.0MPa							
呼び径	L	H	D ₁	D	C	T	h	N
15 ^A (1/2 ^B)	83	80	63	95	70	8.5	15	4
20(3/4)	88	95	70	100	75	9.5	15	4
25(1)	100	105	80	125	90	9.5	19	4
32(1 1/4)	113	127	90	135	100	9.5	19	4
40(1 1/2)	120	145	100	140	105	11.5	19	4
50(2)	145	173	110	155	120	12.5	19	4
65(2 1/2)	165	198	125	175	140	13.0	19	4
80(3)	177	214	140	185	150	14.0	19	8
100(4)	220	259	160	210	175	17.0	19	8

(注) 1. フランジはJIS 10Kです。

部品名	材 料
弁箱	CAC(青銅鑄物)
ふた	C3771BE (3 ^B 以上CAC)
弁棒	C3531
弁体	CAC(青銅鑄物)
パッキン	ノンアスベスト
ハンドル	ADC 12

125H型 青銅ねじ込み形 PTFE ジスுக入グローバルブ

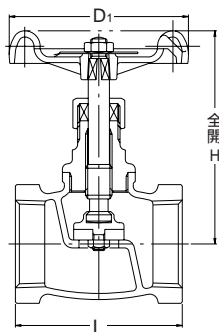


単位: mm

最高許容圧力	120℃以下の静流水 0.7MPa		
	飽和蒸気 0.3MPa		
呼び径	L	H	D ₁
15 ^A (1/2 ^B)	44	71	48
20(3/4)	50	73	55
25(1)	63	87	63

部品名	材 料
弁箱	CAC(青銅鑄物)
ふた	C 3771 BE
弁棒	C 3531
ソフトシート	PTFE
パッキン	ノンアスベスト
ハンドル	ADC 12

125C型 青銅ねじ込み形 PTFE ジスுக入グローバルブ

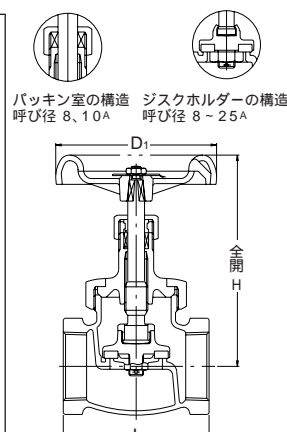

単位: mm

最高許容圧力	120℃以下の静流水 1.2MPa		
	飽和蒸気 0.9MPa		
呼び径	L	H	D ₁
8 ^A (1/4 ^B)	47	69	48
10(3/8)	53	88	55
15(1/2)	57	101	63
20(3/4)	66	111	70
25(1)	76	120	80
32(1 1/4)	88	140	90
40(1 1/2)	100	156	100
50(2)	120	184	110
65(2 1/2)	147	210	125
80(3)	162	228	140

部品名	材 料
弁箱	CAC(青銅鑄物)
ふた	C3771BE (65 ^A 以上CAC)
弁棒	C3531
ソフトシート	R-PTFE
パッキン	ノンアスベスト
ハンドル	ADC 12