


ボールバルブ

10K型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(高温水・蒸気用)

(スタンダードボア)

RB-S

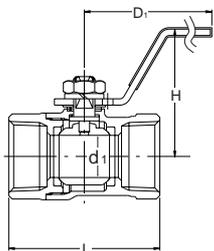

単位: mm


最高許容圧力	常温の水・油・ガス* 2.8MPa			
	ガス*…可燃性・毒性ガスを除く			
	150℃以下の高温水0.7MPa 飽和蒸気1.0MPa			
呼び径	d ₁	L	H	D ₁
8A(1/4 ^B)	8	42	44	72
10(3/8)	8	43	44	72
15(1/2)	10	51	46	87
20(3/4)	15	59	49	87
25(1)	20	71	63	107
32(1 1/4)	25	78	67	107
40(1 1/2)	32	88	71	108
50(2)	38	99	76	108

部品名	材 料
弁箱	C 3771 BE
ふた	C 3771 BE
ボール	C 3771 BE(クロムめっき)
シート	R-PTFE
弁棒	C3531(クロムめっき)
レバーハンドル	SUS 430
パッキン	R-PTFE

(注) ハンドルを押さえて弁棒をシールする構造ですのでハンドルを取外してのご使用はできません。

600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(ワンピース型)

RZ-N
RZ-N-T

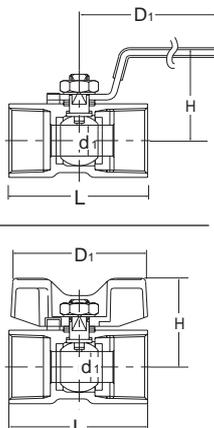

単位: mm

最高許容圧力	常温の水・油・ガス* 4.1MPa			
	ガス*…可燃性・毒性ガスを除く			
	飽和蒸気1.0MPa			
呼び径	d ₁	L	H	D ₁
8A(1/4 ^B)	4.5	39	31(25)	60(39)
10(3/8)	6.8	44	36(29)	70(40)
15(1/2)	9.2	56.5	41(35)	85(55)
20(3/4)	12.5	59	44(39)	85(55)
25(1)	16	71	48	100
32(1 1/4)	20	78	54	100
40(1 1/2)	24.5	83	65	125
50(2)	32	100	72	125



部品名	材 料
弁箱	C 3771 BE
インサートキャップ	C 3771 BE
ボール	C 3771BE(クロムめっき)
シート	R-PTFE
弁棒	C3531
レバーハンドル/ (蝶ハンドル)	SUS 430/ (ZDC 2)
パッキン	R-PTFE

(注) ハンドルを押さえて弁棒をシールする構造ですのでハンドルを取外してのご使用はできません。

() 内の寸法は、RZ-N-Tを示す。

400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

BX-N
BX-N-T

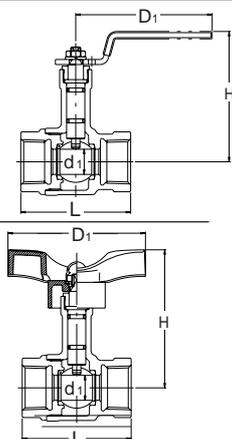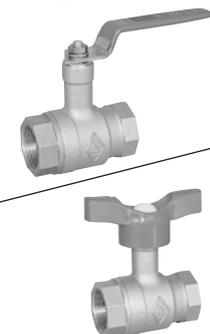

単位: mm

最高許容圧力	常温の水・油・ガス* 2.8MPa			
	150℃以下の水・油・ガス* 0.7MPa			
	ガス*…可燃性・毒性ガスを除く			
呼び径	d ₁	L	H	D ₁
15A(1/2 ^B)	10	56	75 (79)	80 (82)
20(3/4)	15	65	79 (83)	80 (82)
25(1)	20	78	83 (90)	110 (94)
32(1 1/4)	25	86	98(105)	110 (94)
40(1 1/2)	32	96	102(109)	110 (94)
50(2)	40	109	109(124)	140(120)

部品名	材 料
弁箱	CAC 406
ふた	CAC 406
ボール	SCS 13A
弁棒	C3531
シート	PTFE
レバーハンドル/ (T-ハンドル)	SUS 430/ (強化ナイロン)
Oリング	FKM(ふっ素ゴム)


() 内の寸法は、BX-N-Tを示す。

T ハンドルの最高使用温度は80℃です。

600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(ロックingleバーハンドル型)

(フルボア)

600RP-LL

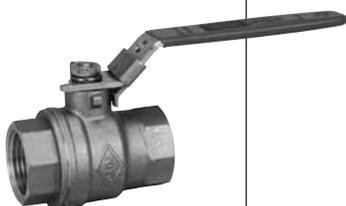

単位: mm

最高許容圧力	常温の水・油・ガス* 4.1MPa			
	150℃以下の水・油・ガス* 1.0MPa			
	ガス*…可燃性・毒性ガスを除く			
呼び径	d ₁	L	H	D ₁
8A(1/4 ^B)	10	41	35	81
10(3/8)	10	42	35	81
15(1/2)	15	53	38	81
20(3/4)	20	60	47	100
25(1)	25	72	54	130
32(1 1/4)	32	82	59	130
40(1 1/2)	40	92	67	150
50(2)	50	105	75	150

部品名	材 料
弁箱	C3771BE
ふた	C3771BE
ボール	C3771BE(クロムめっき)
シート	PTFE
弁棒	C3531
レバーハンドル	SPCC(亜鉛めっき)
Oリング	FKM