
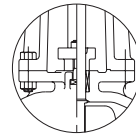


ゲートバルブ

JIS 10K型 鋳鉄F形ゲートバルブ〈外ねじ〉 (JIS B 2031)

ナイロンライニングバルブの最高許容圧力は9頁をご参照ください。

J10-FSRF (トリム BC)
J10-FSRF-S (トリム CR13)
J10-FSRF-U (トリム SUS304)
J10-FSRF-CN (ナイロンライニング)
 ■トリム SUS 316も製作できます。

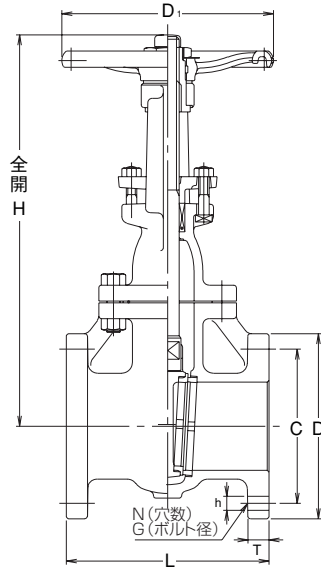

〈ヨークの構造〉
呼び径250^A~350^A

単位 : MPa

最高許容圧力	120℃以下の静流水	1.4
	120℃以下の油・脈動水	1.0
	飽和蒸気	0.7

注 0℃以下では、使用できません。

部 品 名	材 料		
	トリムBC	トリムCR13	トリム304
弁箱	FC 200		
ふた	FC 200		
ヨーク	FC 200 (250・300 ^A)		
弁体	FC 200		
ハンドル	FCD 450 (150 ^A 以上FC200)		
弁箱付き弁座	CAC 406	SCS 1 or SUS 403	SCS13A or SUS 304
弁体付き弁座	CAC 406	SCS 1 or SUS 403	SCS13A or SUS 304
弁棒	C 3771 BD	SUS 403	SUS 304
パッキン押さえ	FCD-S		
ヨークスリーブ	CAC 406		
ふたボルト・ナット	SS 400 (亜鉛めっき)		
パッキン押さえボルト	SS 400 (亜鉛めっき)		
ヨークボルト・ナット	SS 400 (亜鉛めっき) (250, 300 ^A)		
パッキン押さえボルト用ナット	SS 400 (亜鉛めっき)		
パッキン	ノンアスベストパッキン		
ガスケット	ノンアスベストシート		

単位 : mm

呼び径	L	H	D ₁	フランジ						リフト	質量 (kg)
				D	C	N	h	G	T		
※40 ^A	165	306	160	140	105	4	19	M16	20	46	12
50	180	343	180	155	120						
65	190	389	180	175	140						
80	200	462	200	185	150						
100	230	547	250	210	175	8	23	M20	24	73	20
125	250	648	280	250	210						
150	270	759	300	280	240						
200	290	956	360	330	290						
250	330	1168	400	400	355	12	25	M22	30	265	178
300	350	1363	450	445	400						
※350	381	1560	500	490	445						

※：呼び径40^A・350^Aは東洋標準品（JIS規格外）です。
 ナイロンライニングバルブの製作範囲は、50^A~300^Aです。
 (詳細は図面をご参照ください)