


1.5GT

〈ピッチ:1.5mm〉

● ベルト歯形寸法

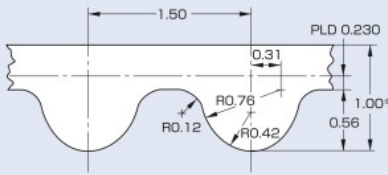


※ガラスファイバー構成は1.10となります。

● ベルト呼称例

150-1.5GT-3




● プーリー歯形寸法

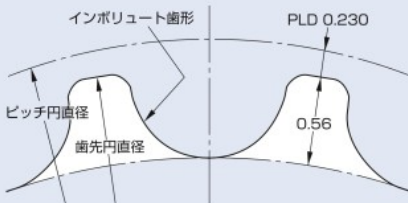

● プーリー呼称例

P 30-1.5GT-3-6F

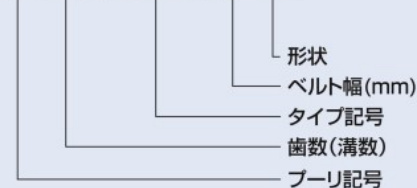

1.5GTプーリー **P.114** 参照

ベルトサイズ一覧表

呼称	ピッチ周長(mm)	歯数
40.5-1.5GT	40.50	27
45-1.5GT	45.00	30
48-1.5GT	48.00	32
51-1.5GT	51.00	34
61.5-1.5GT	61.50	41
69-1.5GT	69.00	46
70.5-1.5GT	70.50	47
72-1.5GT	72.00	48
73.5-1.5GT	73.50	49
76.5-1.5GT	76.50	51
79.5-1.5GT	79.50	53
81-1.5GT	81.00	54
82.5-1.5GT	82.50	55
85.5-1.5GT	85.50	57
87-1.5GT	87.00	58
90-1.5GT	90.00	60
91.5-1.5GT	91.50	61
94.5-1.5GT	94.50	63
96-1.5GT	96.00	64
97.5-1.5GT	97.50	65
100.5-1.5GT	100.50	67
103.5-1.5GT	103.50	69
109.5-1.5GT	109.50	73
112.5-1.5GT	112.50	75
114-1.5GT	114.00	76
123-1.5GT	123.00	82
124.5-1.5GT	124.50	83
126-1.5GT	126.00	84
129-1.5GT	129.00	86
132-1.5GT	132.00	88
135-1.5GT	135.00	90
136.5-1.5GT	136.50	91
141-1.5GT	141.00	94
145.5-1.5GT	145.50	97
150-1.5GT	150.00	100
153-1.5GT	153.00	102
156-1.5GT	156.00	104
160.5-1.5GT	160.50	107
163.5-1.5GT	163.50	109
165-1.5GT	165.00	110
168-1.5GT	168.00	112
174-1.5GT	174.00	116
175.5-1.5GT	175.50	117
178.5-1.5GT	178.50	119
181.5-1.5GT	181.50	121
184.5-1.5GT	184.50	123
186-1.5GT	186.00	124
189-1.5GT	189.00	126
190.5-1.5GT	190.50	127
195-1.5GT	195.00	130
199.5-1.5GT	199.50	133
202.5-1.5GT	202.50	135
204-1.5GT	204.00	136
207-1.5GT	207.00	138
210-1.5GT	210.00	140
213-1.5GT	213.00	142
216-1.5GT	216.00	144
217.5-1.5GT	217.50	145
219-1.5GT	219.00	146
225-1.5GT	225.00	150

呼称	ピッチ周長(mm)	歯数
228-1.5GT	228.00	152
231-1.5GT	231.00	154
232.5-1.5GT	232.50	155
240-1.5GT	240.00	160
246-1.5GT	246.00	164
249-1.5GT	249.00	166
252-1.5GT	252.00	168
258-1.5GT	258.00	172
267-1.5GT	267.00	178
279-1.5GT	279.00	186
292.5-1.5GT	292.50	195
303-1.5GT	303.00	202
304.5-1.5GT	304.50	203
315-1.5GT	315.00	210
316.5-1.5GT	316.50	211
321-1.5GT	321.00	214
324-1.5GT	324.00	216
330-1.5GT	330.00	220
339-1.5GT	339.00	226
348-1.5GT	348.00	232
360-1.5GT	360.00	240
364.5-1.5GT	364.50	243
366-1.5GT	366.00	244
373.5-1.5GT	373.50	249
384-1.5GT	384.00	256
390-1.5GT	390.00	260
405-1.5GT	405.00	270
427.5-1.5GT	427.50	285
432-1.5GT	432.00	288
444-1.5GT	444.00	296
460.5-1.5GT	460.50	307
481.5-1.5GT	481.50	321
483-1.5GT	483.00	322
490.5-1.5GT	490.50	327
492-1.5GT	492.00	328
493.5-1.5GT	493.50	329
498-1.5GT	498.00	332
540-1.5GT	540.00	360
562.5-1.5GT	562.50	375
589.5-1.5GT	589.50	393
598.5-1.5GT	598.50	399
630-1.5GT	630.00	420
642-1.5GT	642.00	428
654-1.5GT	654.00	436
661.5-1.5GT	661.50	441
678-1.5GT	678.00	452
699-1.5GT	699.00	466
744-1.5GT	744.00	496
762-1.5GT	762.00	508
811.5-1.5GT	811.50	541
820.5-1.5GT	820.50	547
829.5-1.5GT	829.50	553
891-1.5GT	891.00	594
931.5-1.5GT	931.50	621
1008-1.5GT	1008.00	672

注)周長1008.0mmで幅2.5mm以下のベルトは製作できません。