


8M

 
〈ピッチ:8.0mm〉

● ベルト歯形寸法

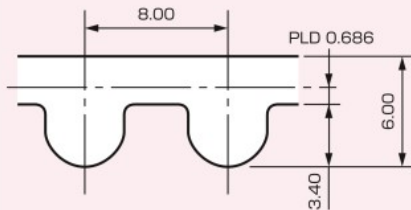


● ベルト呼称例

760-8M-20




● プーリ歯形寸法

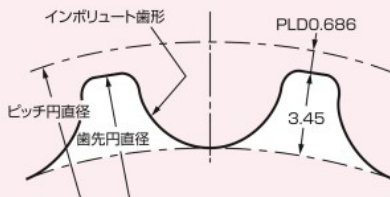

● プーリ呼称例

P 40-8M-20-6F

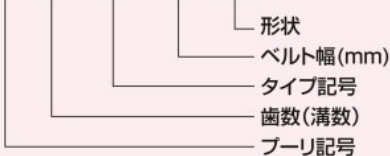

8Mプーリ

P.128

参照

ベルトサイズ一覧表

呼称	ピッチ周長(mm)	歯数
416-8M	416.00	52
424-8M	424.00	53
480-8M	480.00	60
560-8M	560.00	70
584-8M	584.00	73
600-8M	600.00	75
640-8M	640.00	80
680-8M	680.00	85
720-8M	720.00	90
760-8M	760.00	95
800-8M	800.00	100
840-8M	840.00	105
856-8M	856.00	107
880-8M	880.00	110
896-8M	896.00	112
920-8M	920.00	115
960-8M	960.00	120
1000-8M	1000.00	125
1040-8M	1040.00	130
1056-8M	1056.00	132
1080-8M	1080.00	135
1120-8M	1120.00	140
1152-8M	1152.00	144
1184-8M	1184.00	148
1192-8M	1192.00	149
1200-8M	1200.00	150
1248-8M	1248.00	156
1264-8M	1264.00	158
1280-8M	1280.00	160
1304-8M	1304.00	163

呼称	ピッチ周長(mm)	歯数
1320-8M	1320.00	165
1360-8M	1360.00	170
1392-8M	1392.00	174
1400-8M	1400.00	175
1424-8M	1424.00	178
1440-8M	1440.00	180
1480-8M	1480.00	185
1520-8M	1520.00	190
1600-8M	1600.00	200
1680-8M	1680.00	210
1760-8M	1760.00	220
1800-8M	1800.00	225
1904-8M	1904.00	238
1936-8M	1936.00	242
2000-8M	2000.00	250
2056-8M	2056.00	257
2104-8M	2104.00	263
2160-8M	2160.00	270
2240-8M	2240.00	280
2272-8M	2272.00	284
2400-8M	2400.00	300
2504-8M	2504.00	313
2600-8M	2600.00	325
2800-8M	2800.00	350
3048-8M	3048.00	381
3200-8M	3200.00	400
3280-8M	3280.00	410
3360-8M	3360.00	420
3600-8M	3600.00	450
3824-8M	3824.00	478
※ 4400-8M	4400.00	550
5296-8M	5296.00	662

※印は、通常の製品に比べて納期が長くなります。
御発注の際は確認願います。