


H

〈ピッチ:12.700mm〉

● ベルト歯形寸法

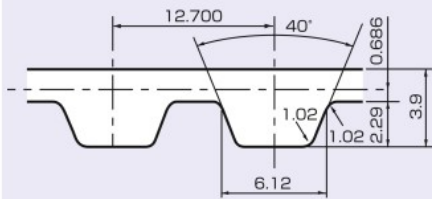


● ベルト呼称例

450 H 075




● プーリ歯形寸法

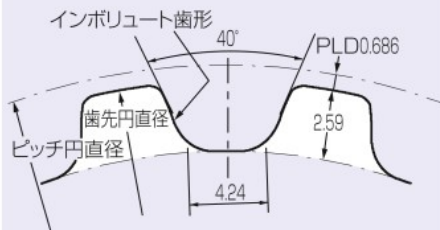

● プーリ呼称例

48 H 075-6W

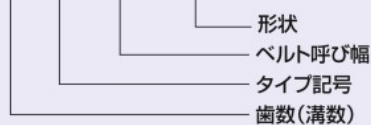

ベルトサイズ一覧表

呼称	ピッチ周長(mm)	歯数
225H	571.50	45
230H	584.20	46
240H	609.60	48
255H	647.70	51
270H	685.80	54
280H	711.20	56
300H	762.00	60
315H	800.10	63
320H	812.80	64
330H	838.20	66
350H	889.00	70
360H	914.40	72
370H	939.80	74
390H	990.60	78
400H	1016.00	80
410H	1041.40	82
420H	1066.80	84
430H	1092.20	86
450H	1143.00	90
465H	1181.10	93
480H	1219.20	96
490H	1244.60	98
510H	1295.40	102
540H	1371.60	108
560H	1422.40	112

呼称	ピッチ周長(mm)	歯数
570H	1447.80	114
580H	1473.20	116
600H	1524.00	120
630H	1600.20	126
640H	1625.60	128
660H	1676.40	132
680H	1727.20	136
700H	1778.00	140
750H	1905.00	150
800H	2032.00	160
850H	2159.00	170
900H	2286.00	180
950H	2413.00	190
1000H	2540.00	200
1100H	2794.00	220
1120H	2844.80	224
1130H	2870.20	226
1250H	3175.00	250
1345H	3416.30	269
1400H	3556.00	280
※1700H	4318.00	340

※印は、通常の製品に比べて納期が長くなります。
御発注の際は確認願います。

Hプーリ

P.138

参照