

サポートユニット・凸形タイプ

—固定側凸形タイプ / 支持側凸形タイプ—



Order
注文例

型式 (Type・No.)

ECJK15
ECJF20

■固定側凸形タイプ



ECJK08





■構成部品

番号	部品名称	数量
①	ベアリングハウジング	1
②	アンギュラベアリングP0級	1
③	カバー	1
④	ハウジング	2
⑤	オイルシール	1*
⑥	締付けナット	1
⑦	六角穴付止めボルト・ワッシャ付	2



(*) d10~20は2個です。

Type	材質	表面処理
ECJK	S45C	四三酸化鉄皮膜

d1=8

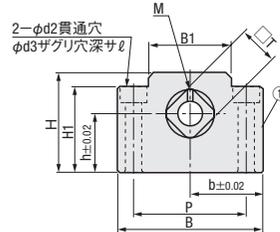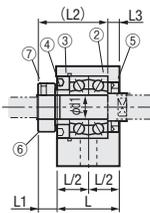

d1=10~20

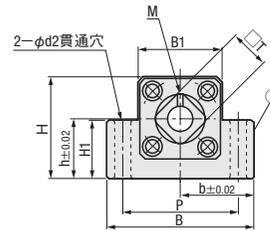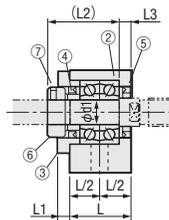

型式		d1	L	L1	L2	L3	B	H	b	h	B1	H1	P	d2	d3	ℓ	M	T
ECJK	08	8	23	7	26	4	52	32	26	17	25	26	38	6.6	11	12	M3	14
	10	10	24	6	31.5	6	70	43	35	25	36	24	52	9	—	—	M4	16
	12	12	24	6	31.5	6	70	43	35	25	36	24	52	9	—	—	M4	19
	15	15	25	6	36	5	80	49	40	30	41	25	60	11	—	—	M4	22
	20	20	42	10	50	10	95	58	47.5	30	56	25	75	11	—	—	M4	30



■支持側凸形タイプ



■構成部品

番号	部品名称	数量
①	ベアリングハウジング	1
②	ベアリング	1
③	C型止め輪	1

Type	材質	表面処理
ECJF	S45C	四三酸化鉄皮膜

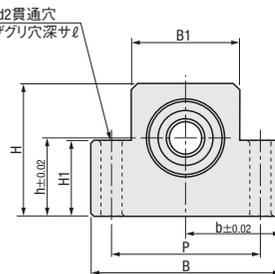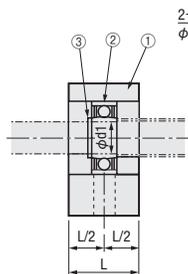

型式		d1	L	B	H	b	h	B1	H1	P	d2	d3	ℓ	使用するベアリング	使用するC型止め輪
ECJF	08	6	14	52	32	26	17	25	26	38	6.6	11	12	606ZZ	S6
	10	8	20	70	43	35	25	36	24	52	9	—	—	608ZZ	S8
	12	10	20	70	43	35	25	36	24	52	9	—	—	6000ZZ	S10
	15	15	20	80	49	40	30	41	25	60	9	—	—	6002ZZ	S15
	20	20	26	95	58	47.5	30	56	25	75	11	—	—	6204ZZ	S20