

ハンドル



Order
注文例

型式 (Type-No.)


HK-5B
HKI-5B*
HK-5AB
HC-160B

Ⓢ (*「I」はアルファベットの「I」です。)

■サンドブラストハンドル



CAD 3D

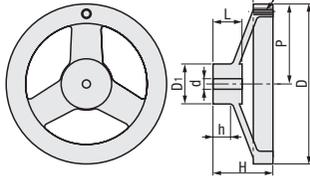

型式	M 材質	S 表面処理
HQA-□B	アルミ	サンドブラスト


型式		D	d	H	A	D ₁	h	L	G	P	適用グリップ 型番
HQA	No.	75	6	27	11	25	7	18	—	—	—
	75B	75	6	27	11	25	7	18	—	—	—
	100B	100	8	33	13	30	12	19	5/16"	55	HIA-5/16
	125B	126	8	43	15	36	19	29	—	66.5	—
	150B	150	—	52	20	46	21	30	—	72.5	—
	160B	166	—	55	21	47	22	30	3/8"	76	HIA-3/8
	175B	177	9	51	20	50	18	27	—	89	—
	200B	199	—	54	21	51	23	35	—	103	—
	230B	230	—	63	22	48	27	38	—	115.5	—
	250B	250	10	61	25	68	20	34	—	137.5	—
300B	300	—	65	26	70	21	35	—	161	—	
350B	352	—	77	29	76	23	38	—	—	—	

Ⓢ (*) グリップは別途注文が必要。

■メッキハンドル



CAD 3D

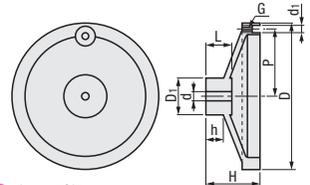

型式	M 材質	S 表面処理
HK-□B	アルミ	電気メッキ

Ⓢ グリップ無し。


型式		D	d	H	D ₁	h	L	d ₁	G	P	グリップ 型番*
HK	No.	125	7	46	36	11	20	—	—	49.5	HL-65
	5B	125	7	46	36	11	20	—	—	49.5	HL-65
	6B	150	8	51	44	18	25	20	M6	73.5	HL-80
	7B	175	—	58	48	21	30	—	—	83.5	—
	8B	200	9	64	49	22	30	—	—	116.5	HL-90
10B	250	—	68	57	25	33	—	—	—	—	

Ⓢ (*) グリップは別途注文が必要。

■メッキハンドル



CAD 3D

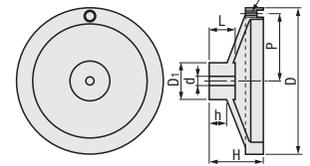

型式	M 材質	S 表面処理
HKI-□B	アルミ	電気メッキ


型式		D	d	H	D ₁	h	L	d ₁	G	P	適用グリップ 型番
HKI	No.	125	7	46	36	10	21	—	5/16"	56	HIA-5/16
	5B	125	7	46	36	10	21	—	5/16"	56	HIA-5/16
	6B	150	8	51	43	18	26	—	—	68	HIA-3/8
	7B	175	—	58	47	20	30	—	—	80.5	—
	8B	200	9	64	49	21	31	—	—	92	HL-90
10B	250	—	67	57	24	33	—	—	116.5	—	

Ⓢ (*) グリップは別途注文が必要。

■サンドブラストハンドル



CAD 3D

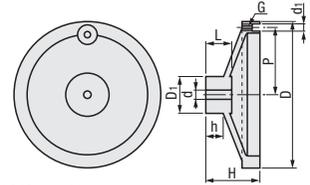

型式	M 材質	S 表面処理
HK-□AB	アルミ	サンドブラスト

Ⓢ グリップ無し。

Ⓢ 実物はキー溝無し。


型式		D	d	H	D ₁	h	L	d ₁	G	P	グリップ 型番*
HK	No.	125	7	46	36	11	20	—	—	49.5	HL-65
	5AB	125	7	46	36	11	20	—	—	49.5	HL-65
	6AB	150	8	51	44	18	25	20	M6	73.5	HL-80
	7AB	175	—	58	48	21	30	—	—	83.5	—
	8AB	200	9	64	49	22	30	—	—	116.5	HL-90
10AB	250	—	68	57	25	33	—	—	—	—	

Ⓢ (*) グリップは別途注文が必要。

■メッキ/サンドブラストハンドル



CAD 3D

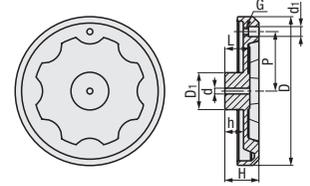

型式	M 材質	S 表面処理
HC-□B	ねずみ鉄鉄	電気メッキ
HC-□AB		サンドブラスト
HC-□K		電気メッキ
HC-□K-A		サンドブラスト

型式		D	H	D ₁	d	d ₁	L	h	G	P	グリップ 型番*
HC	No.	160	45	42	7.2	—	32	—	3/8"	65	—
	160B	160	45	42	7.2	—	32	—	3/8"	65	—
	200B	200	47	50	8.2	—	34	24	—	80	—
	160AB	160	45	42	7.2	—	32	—	—	65	—
	200AB	200	47	50	8.2	—	34	—	—	80	—
	160K	160	50	40	—	8	33	21	M6	61	HL-65
	200K	200	52	50	—	—	32	24	—	79	HL-80
	160K-A	160	50	40	—	—	33	21	—	61	HL-65
	200K-A	200	52	50	—	—	32	24	—	79	HL-80

Ⓢ (*) グリップは別途注文が必要。