

# 回転グリップ / 折曲グリップ / 固定グリップ




Order  
注文例

型式 (Type-No.)

HL-65A

## ■プラスチック回転グリップ

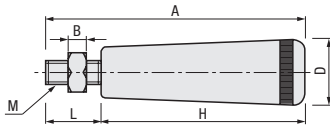

CAD 2D 3D

	材質	表面処理
ハンドル	プラスチック	—
ねじ部	SS400	光沢亜鉛メッキ

型式		M	H	D	L	A	B	質量 (g)
Type	No.							
HH	M8	M8	53	19	17	70	5.8	40
	M10	M10	81	28	21	102	6.8	100
	M12	M12	80		28	108	9	140
	5/16	5/16"	53	19	17	70	5.8	40
	3/8	3/8"	81	28	21	102	6.8	100
	1/2	1/2"	80		28	108	9	140

## ■折曲グリップ



 
HL-□A




HL

CAD 2D 3D

HL (めねじタイプ)




HL-□A (おねじタイプ)

 


	材質	表面処理
ハンドル	ベークライト	—
ねじ部	S45C	四三酸化鉄皮膜

型式		A	D	C	h	E	M	M×ℓ	質量 (g)
Type	No.								
HL	65	86	23	65	21	20	M6	—	100
	65A	89		68	24	20.1	—	M10×15	110
	80	101	26	80	21	20	M6	—	120
	80A	104		24	20.1	—	M10×15	130	
	90	111	28	90	21	20	M6		—
	90A	114		24	20.1	—	M10×15	140	

## ■固定グリップ

 

CAD 3D

 

型式	材質	表面処理
HZF-□	アルミ亜鉛合金	電気メッキ

型式		M	H	D	L	A	質量 (g)
Type	No.						
HZF	3/16	3/16"	45	17	11	63	40
	1/4	1/4"					50
	5/16	5/16"	62	21		82	100
	3/8	3/8"	70	24	17	97	160
	1/2	1/2"	83	30	22	117	290
	M12	M12					300