

## 表面抵抗計

床やマットの表面抵抗測定が簡単に!

## SRC-01

標準小売価格 100,000円  
(税抜価格)

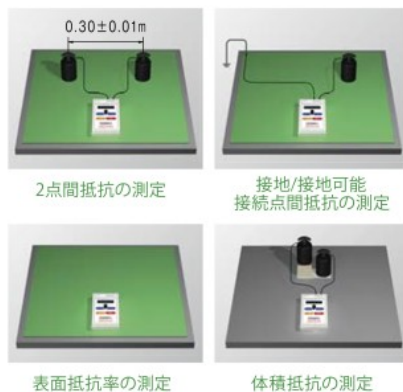
測定	測定	測定	測定
2点間抵抗	接地/接地可能接続点間抵抗	表面抵抗率	体積抵抗
電源 9V乾電池 ×1	プローブ付	キャリング ケース付	自動電源 オフ
		バッテリー 残量表示	落下防止 ストラップ付

- ▶ 測定に必要な物がすべて付属しているので、簡単に4種の測定が可能
- ▶ 表面抵抗の測定と同時に、温度/湿度も測定できて便利  
(温度/湿度は、参考値として使用してください)
- ▶ 電圧を切り替えて10Vで $1.0 \times 10^3 \sim 10^5 \Omega$ 、  
100Vで $1.0 \times 10^6 \sim 10^{12} \Omega$ まで幅広い抵抗値を測定可能

## キャリングケース付

キャリングケースには測定に  
必要な物が全て収納されています。  
持ち運び/収納に便利。

## プローブ付

IEC61340-4-1基準のプローブが  
付属。点間抵抗、接地間抵抗、  
体積抵抗測定ができます。  
本体だけで表面抵抗率の測定が  
できます(本体裏面の平行電極)。

2点間抵抗の測定

接地/接地可能  
接続点間抵抗の測定

表面抵抗率の測定

体積抵抗の測定

## 仕様

測定規格	IEC61340-4-1, JIS-C2170
測定範囲	$10^3 \sim 10^{12} \Omega (\Omega/\text{sq})$
印加電圧	10V ( $R < 1.0 \times 10^6 \Omega$ または $\Omega/\text{sq}$ ) 100V ( $R \geq 1.0 \times 10^6 \Omega$ または $\Omega/\text{sq}$ )
表示部	LCD3桁 (□□□ e□□□) ex.: 3.14 e10 → $3.14 \times 10^{10}$
電源	9V電池(006P型、アルカリ乾電池推奨)
電池寿命	測定回数300回以上(測定対象物の抵抗値等によります。)
長さ×幅×厚み	L190×W101.5×D54.7mm
重量	本体: 約340g(電池含)、総重量: 約6.2kg(キャリングケース含)
使用温度/湿度	15°C~40°C 60%RH以下
材質	本体ケース:ABS樹脂
付属品	プローブ 2個(外径約φ66mm, 約2.3kg)、 本体接地用のケーブル 1本(両側バナナプラグ)、 抵抗測定用のケーブル 2本(φ3.5mm ミニプラグ/バナナプラグ)、 ワニ口クリップ 1個、アリゲータクリップ大 1個、 金属板(サイズ142×67mm) 1枚、キャリングケース 1個 9V電池(006P型マンガン乾電池) 1個

※校正証明書は別料金で申し受けます。

## 静電気測定器

見えなかった静電気を視覚化する  
ピークホールドで長期測定に対応

## Eye-02



標準小売価格 68,000円 (税抜価格)

測定	測定	液晶画面
帯電電位	イオンバランス	バーグラフ+3桁
電源 9V乾電池 ×1	イオン バランス プレート付	測定距離 25mm
		自動電源 オフ
		測定範囲 超過アラーム
		ピーク ホールド 機能
		バッテリー 残量表示
		落下防止 ストラップ付

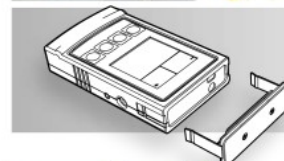
- ▶ クロスマークLEDで測定距離あわせが容易
- ▶ 最大値(ピーク値)表示 / 一時停止表示が可能
- ▶ 暗い場所でも視認性のよいバックライト
- ▶ 三脚の取り付けが可能



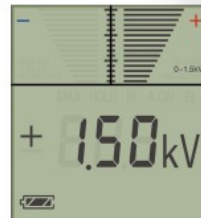
## 帯電電位測定

どこでもどんな体勢でも測れる  
ハンディタイプの測定器。

## イオンバランス測定

セル作業台やインライン上のイオンライザーを  
固定した位置で測定できます。

## イオンバランスプレート

付属のプレートを取り付ければ、  
イオンバランスの測定ができます。

## ワイド液晶

測定電位をバーグラフと  
数値で表示。  
ひと目で確認!

## 赤色クロスマーク

測定距離25mmの目安。



## 仕様

品番	Eye-02
測定範囲(帯電電位)	0~±1.50kV (LO レンジ) / ±1.0kV~±22.0kV (HI レンジ)
測定範囲(イオンバランス)	0~±220V
応答速度	1秒以内
測定精度	±10% (指示値)
電源	DC9V (006P乾電池1本)
帯電電位測定距離	25mm±0.5mm
長さ×幅×厚み	L123×W70×D25mm
重量	170g / イオンバランス測定用プレート30g
使用温度/湿度	0°C~50°C 80%RH以下
付属品	イオンバランス測定用プレート、アースコード、ワニ口クリップ、ソフトケース、ストラップ

## ◆ISO9000トレーサビリティに対応。

Eye-02は国家基準にトレーサされた測定器により校正をおこなひ、校正表/証明書の発行が可能です。