

エアインパクトレンチ 軽量Fハンマー




普通ボルト径 >> **20mm**



No. **GT-2000PF** 19
取付(リティナーリング式)
後方排気/消音装置付



普通ボルト径 >> **25mm**

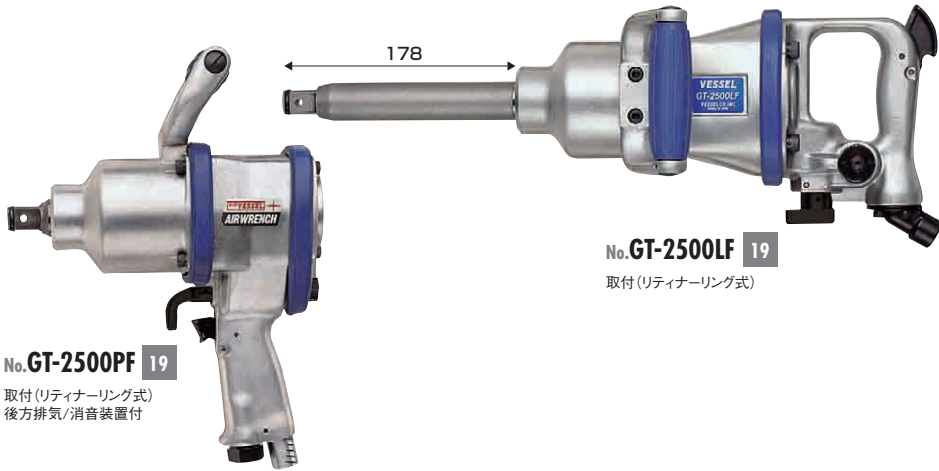


No. **GT-2500PF** 19
取付(リティナーリング式)
後方排気/消音装置付

No. **GT-2500LF** 19
取付(リティナーリング式)



普通ボルト径 >> **39mm**

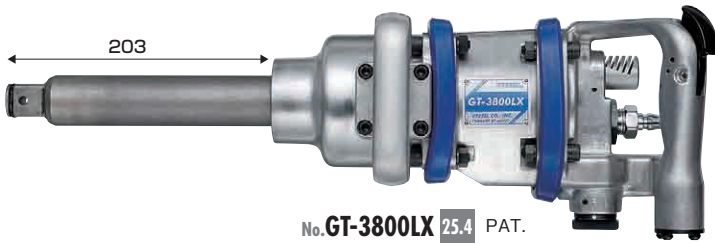

No. **GT-3800LX** 25.4 PAT.
取付(リティナーリング式)
消音装置付




足・腰への負担が軽減されます。




普通ボルト径 >> **42mm**



No. **GT-4200PF** 25.4
取付(ピンロック式)

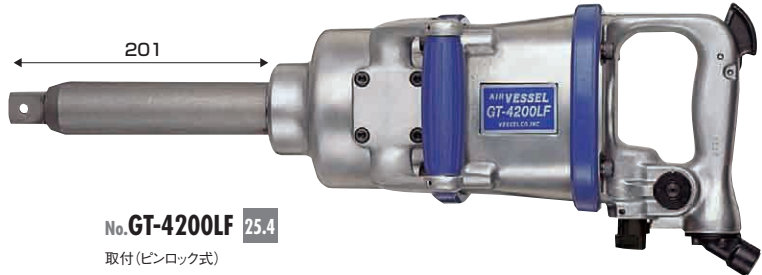



No. **GT-4200LF** 25.4
取付(ピンロック式)

 

普通ボルト径 >> **52mm**



 No. **GT-S55R** 25.4
取付(ピンロック式)消音装置付

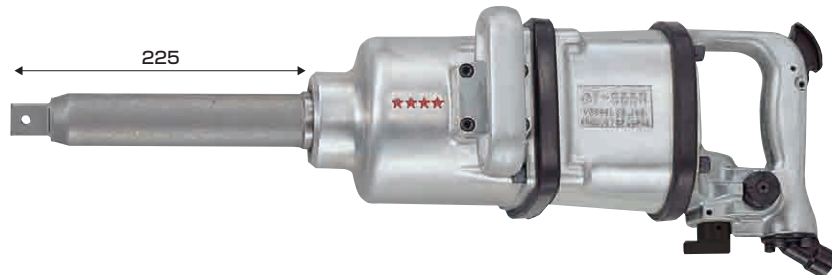

品番 No.	能力(mm) 普通ボルト径	実用トルク範囲 (参考)(N・m)	無負荷回転速度 (rpm)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース継手	使用エアホース 内径(mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	付属品	
									コンセント	L型レンチ
GT-2000PF	20	98~460.9	5,500	0.43	Rc1/4	9.5	210	3.5	BPB-2	H5
GT-2500PF	25	147~961	3,200	0.6	Rc3/8	9.5	242	6.2	BPB-3	H5
GT-2500LF	25	245~961	4,400	0.7	Rc3/8	9.5	478	7.3	BPB-3	H5,H6
GT-3800LX	39	490~1607	4,100	0.7	Rc1/2	12.7	520	9.8	BPB-4	H5
GT-4200PF	42	343~1863	2,500	1.0	Rc3/8	12.7	297	11.5	BPB-3	H6
GT-4200LF	42	343~1863	3,200	1.0	Rc1/2	12.7	547	13.3	BPB-4	H6
GT-S55R	52	343~2450	2,800	1.2	Rc1/2	12.7	610	17.0	1/2"×1/2" (ホーススナップル)	H6

・使用空気圧力…0.6MPa ・全長・重量…付属品は含まれません ・能力・実用トルクは、参考目安表示です 使用条件、状況によって変わります