

## No. AD-2 エアーダスター

4本の指で操作できる大型レバー。空気流量は握り具合でコントロール。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。钣金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。

切削粉・粉塵・水分・オイルの吹き飛ばしに



静かでソフトな風

広くソフトなエアーを吹き出し安全・静音



セーフティノズル  
No. AD-2 0S



セーフティロングノズル  
No. AD-2 100S



低いエアークラウドで吐出流量が必要ななら


空気増量ノズル No. AD-2 0M



空気流量が増加。  
広い範囲に吹き出すベンチュリーノズル  
0Nに比べて2.5倍の吐出流量

はねかえりをシャットアウト

防塵プレート付ロングノズル No. AD-2 100P

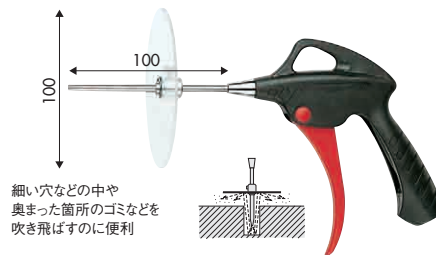

細い穴などの中や  
奥まった箇所のゴミなどを  
吹き飛ばすのに便利

エアーカーテンノズル No. AD-2 0C



オイル・水分・切削粉の  
はねかえりを  
エアーの膜で遮断

品番 No.	ノズル形状	ノズル長さ (mm)	ノズル口径 (mm)	空気消費量 (ℓ/min)	全長 (mm)	重量 (g)	台紙・箱サイズ (mm)	JANコード (4907587)	外装
AD-2 0N	標準ノズル	0	2.1	135	145	122	152×232	017604	10
AD-2 0N-PB	標準ノズル(プラグ付)	0	2.1	135	155	146	152×232	017680	10
AD-2 100N	標準ロングノズル	100	2.1	135	242	131	182×232	017611	10
AD-2 100N-PB	標準ロングノズル(プラグ付)	100	2.1	135	252	157	182×232	017697	10
AD-2 200N	標準ロングノズル	200	2.1	135	342	141	箱入140×445	017673	1
AD-2 300N	標準ロングノズル	300	2.1	135	442	150	箱入140×455	017628	1
AD-2 100A	25度ロングノズル	100	2.1	135	242	131	182×232	017635	10
AD-2 0S	セーフティノズル	0	2.1	105	155.5	131	152×232	017727	10
AD-2 100S	セーフティロングノズル	100	2.1	105	239.5	151	182×232	017734	10
AD-2 100P	防塵プレート付ロングノズル	100	2.1	135	242	157	182×232	017642	10
AD-2 0M	空気増量ノズル	0	10	185	160	126	152×232	017703	10
AD-2 0C	エアーカーテンノズル	0	2.8	260	145	127	152×232	017710	10

・使用流体…圧縮空気 ・最高使用圧力…0.97MPa ・使用温度範囲内…0~60°C(32~140°F) ・エアーストック径…Rc 1/4  
・使用エアーストック径…φ4mm以上 ・空気消費量測定時の空気圧力…0.49MPa ・プラスチックバック入り(200N, 300Nは箱入)

※ノズル交換はできません。