

MCS 用防塵カバー

MCS 用防塵カバー 材質：塩化ビニル樹脂 RoHS対応	コネクタに被せるだけで防塵効果が得られます。(IP20 相当) ※防滴・防水性能はありませんのでご注意ください。
---	---




型番	包装単位 個数	型番	包装単位 個数
MCS 用防塵カバー		MCS 用防塵カバー	
1.5 mm 厚, ブラック		1.5 mm 厚, ブラック	
内径最大: 高さ 16 mm x 幅 38 mm		内径最大: 高さ 16 mm x 幅 98 mm	
① フィメールコネクタ用 231-CV-4F	1	⑤ フィメールコネクタ用 231-CV-16F	1
内径最大: 高さ 19 mm x 幅 41 mm		内径最大: 高さ 19 mm x 幅 101 mm	
② メールコネクタ用 231-CV-4M	1	⑥ メールコネクタ用 231-CV-16M	1
※① + ② で1セットになります。		※⑤ + ⑥ で1セットになります。	
MCS 用防塵カバー		MCS 用防塵カバー	
1.5 mm 厚, ブラック		1.5 mm 厚, ブラック	
内径最大: 高さ 16 mm x 幅 78 mm		内径最大: 高さ 16 mm x 幅 138 mm	
③ フィメールコネクタ用 231-CV-12F	1	⑦ フィメールコネクタ用 231-CV-24F	1
内径最大: 高さ 19 mm x 幅 81 mm		内径最大: 高さ 19 mm x 幅 144 mm	
④ メールコネクタ用 231-CV-12M	1	⑧ メールコネクタ用 231-CV-24M	1
※③ + ④ で1セットになります。		※⑦ + ⑧ で1セットになります。	

対応表


231-CV-4F 及び 231-CV-4M
231-CV-12F 及び 231-CV-12M
231-CV-16F 及び 231-CV-16M
231-CV-24F 及び 231-CV-24M

極数	231・721シリーズ ピッチ 5/5.08mm		734シリーズ ピッチ 5 mm	
	ロック付	ロックなし	ロック付	ロックなし
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17			製品なし	製品なし
18			製品なし	製品なし
19			製品なし	製品なし
20				
21			製品なし	製品なし
22				
23			製品なし	製品なし
24				

寸法 (mm) 及び使用例 ※③④⑦⑧の寸法図もご用意があります。お問い合わせください。

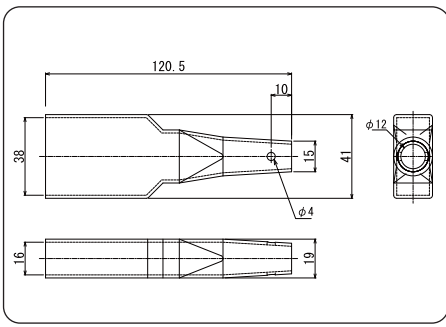


231-CV-4F 寸法図

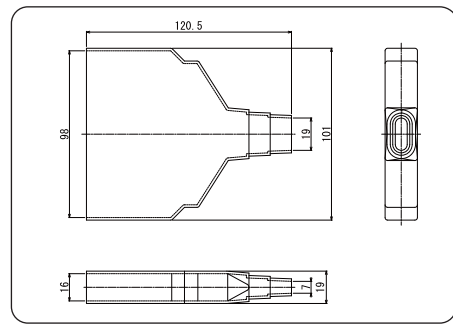


231-CV-16F 寸法図



コネクタへの使用例

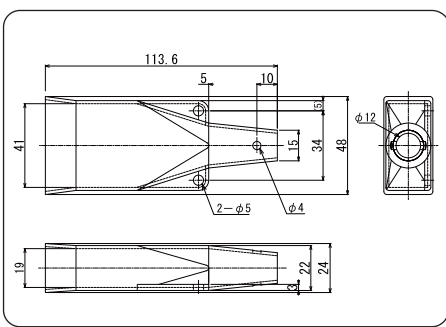

231-CV-4M 寸法図

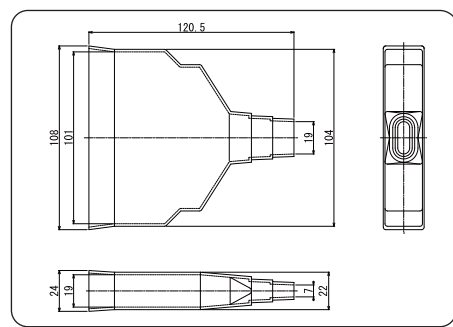

231-CV-16M 寸法図



セットのカバー同士を組み合わせることもできます。