



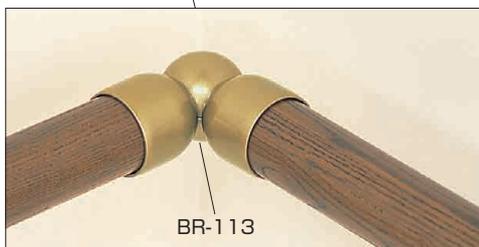



室内用補助手すり・ブラケット

らくらく施工
B バリアフリー推奨品 F


35φ 抗菌

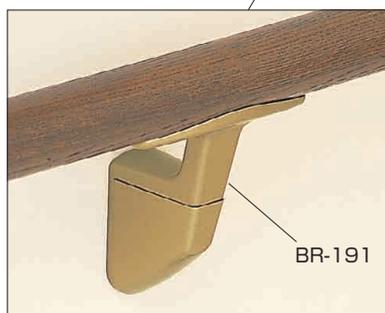


BR-113 自在ジョイント (亜鉛合金/A3.5×16×D6)

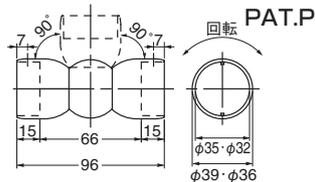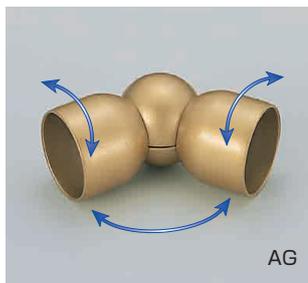

サイズ	AG	シルバー	アンバー	入数
35	2,650	2,650	2,650	10
32	2,650	2,650	2,650	10

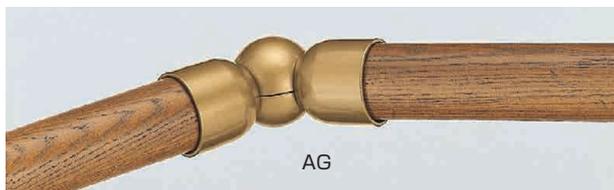


BR-108 エンドキャップ横穴 (亜鉛合金/A3.5×16×D6)

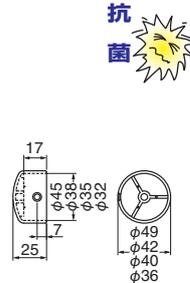


サイズ	AG	シルバー	アンバー	アイボリー	ブラック	入数
45	420	420	—	—	—	10
38	350	350	350	—	—	10
35	350	350	350	400	400	20
32	350	350	350	—	—	20

BR-160 E形エルボ (亜鉛合金/A3.5×16×D6)

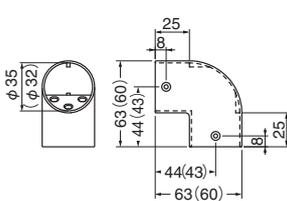

サイズ	AG	シルバー	アンバー	入数
35	660	660	660	10
32	660	660	660	10

BR-160F エルボ用キャップ (樹脂)

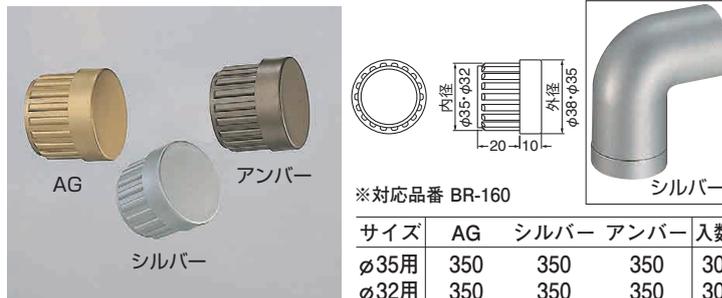

サイズ	AG	シルバー	アンバー	入数
φ35用	350	350	350	30
φ32用	350	350	350	30

(注) C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5

アフローチ
手すり
室内用
玄関手すり
室内用
補助手すり
どこでも手すり
まがりん棒
室内用
補助手すり
手すり用丸棒
ブラケットベース
室内用
補助手すり
自在ジョイント
ブラケット
デコブラケット
ブラケット
収納いす
手すり