


ゴール製

取付扉厚 標準 30mm~43mm


記号 **GF** 空錠 LY バックセット51mm (8mm角芯)

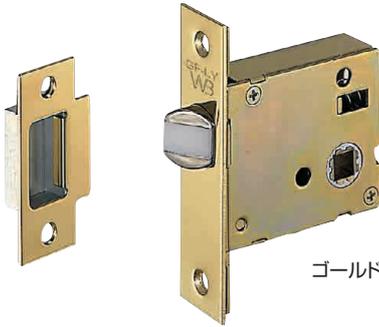

ゴールド

仕上	標準価格
ヘアライン	2,520
ゴールド	3,570
仙徳	3,570
アンバー	3,570
ブラック	3,570
S G	3,570

切欠外形図 BS51

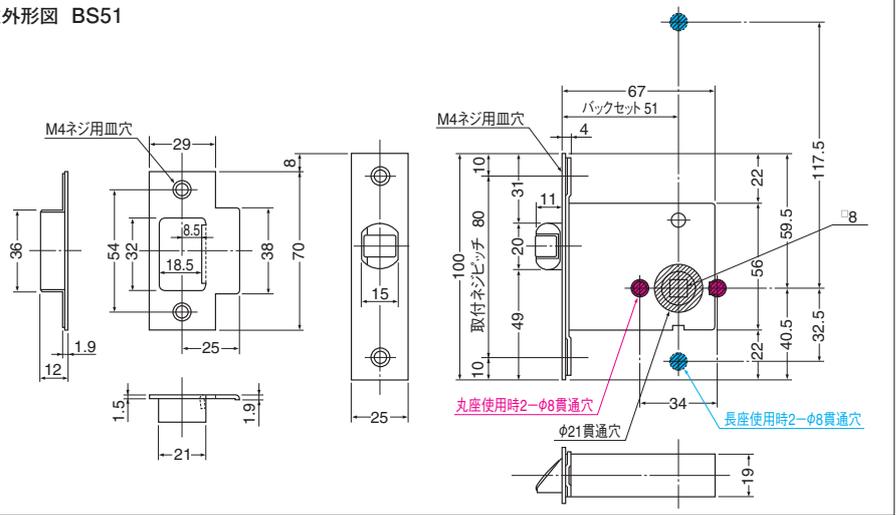

レバーハンドル表示・間仕切錠 バックセット51mm (8mm角芯)

取付扉厚 30mm~41mm

記号 **SD** (表示及び非常解錠機能付)

**SE** (非常解錠機能付)




SD 仙徳

仕上	標準価格
ヘアライン	5,200
ゴールド	5,800
アンバー	5,800
ブラック	5,800
仙徳	5,800
S G	5,800

サムターン  
ヘアライン  
※錠前は(株)ゴール製

1. 室内側からサムターンを回して施錠、解錠できます。
2. 非常の場合に備え、室外側からコインなどで解錠できる非常解錠機能付です。

切欠外形図 BS51

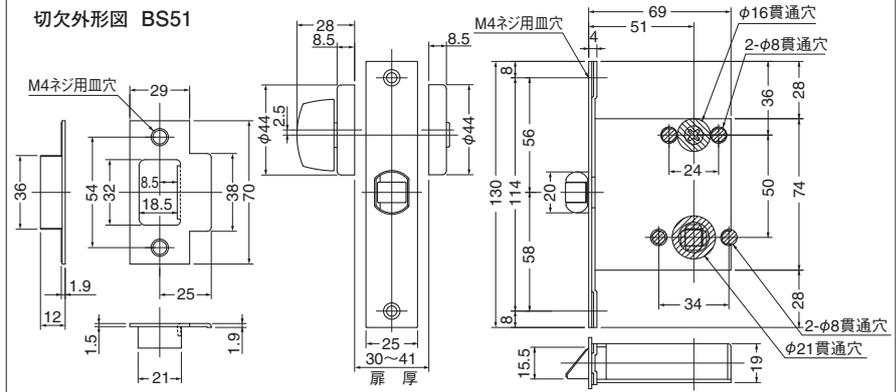

※フロント・スライク部ヘアライン仕上  
※標準は角フロントですが、受注としてR形フロントもあります(6R)  
※クロム仕上げ(標準価格5,800)もセット出来ます。

ゴール製 (ワンドアーツーロックにご利用下さい。)

チューブラ本締錠 バックセット50mm

取付扉厚 27mm~45mm

AD-5 (シリンダー錠付5本ピンキー3本付)

※マスターキーや同一キーなどキーシステムはできません。




シリンダー側

仕上	標準価格
ヘアライン	5,550



サムターン側

切欠外形図 BS50

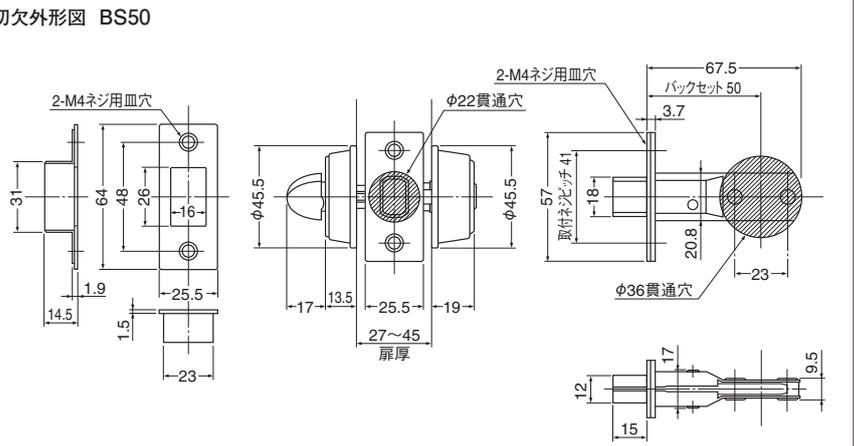

※錠前に関しては弊社の責任以外の返品・交換はお断りさせていただきます。

WB

レバーハンドル錠・本締錠