


**TG-110 ステンレス棚板B形** (片面:ヘアライン・片面:パイブレーション/3t)

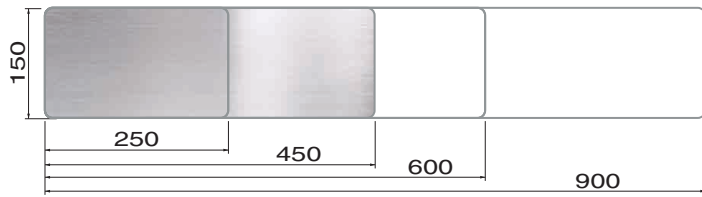

断面形状




※棚グリップはTG-3(P.290)使用

サイズ	900	600	450	250	入数
HL/VIB	14,500	10,000	7,500	4,500	1

HL/VIB…片面:ヘアライン・片面:パイブレーション仕上げ

**TG-111 ステンレス棚板D形** (片面:ヘアライン・片面:パイブレーション/3t)

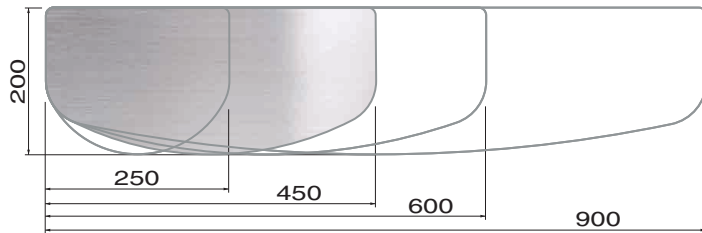


断面形状



サイズ	900	600	450	250	入数
HL/VIB	18,500	12,500	9,500	6,500	1

HL/VIB…片面:ヘアライン・片面:パイブレーション仕上げ

**TG-112 ステンレス棚板R形** (片面:ヘアライン・片面:パイブレーション/3t)

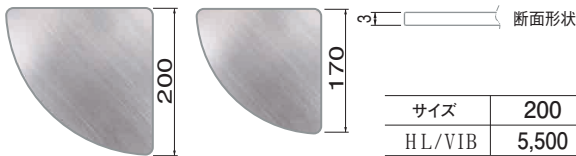

断面形状



サイズ	200	170	入数
HL/VIB	5,500	4,500	1


HL/VIB…片面:ヘアライン・片面:パイブレーション仕上げ

ステンレス棚板は片面ヘアライン仕上げ、片面パイブレーション仕上げです。



WB

**TG-120 ガラス棚板B形** (強化ガラス/6t)

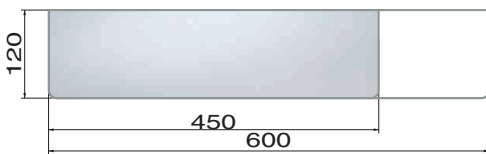


断面形状



サイズ	600	450	入数
透明	1,700	1,250	5

**TG-121 ガラス棚板D形** (強化ガラス/6t)

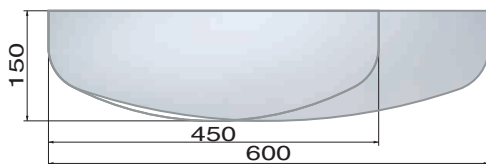


断面形状

サイズ	600	450	入数
透明	2,100	1,600	5

※TG-120,121,122は強化ガラス製ですが、安全のため必要に応じてフィルムを貼ってお使いください。

**TG-122 ガラス棚板R形** (強化ガラス/6t)

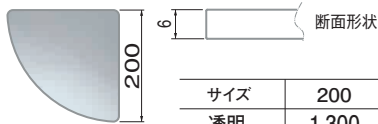

断面形状




サイズ	200	入数
透明	1,300	5



※棚グリップはTG-52(P.291)使用

**TG-130 アクリル棚板B形** (透明/8t)

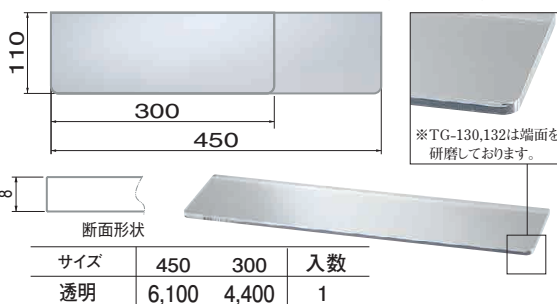


断面形状

※TG-130,132は端面を研磨しております。

サイズ	450	300	入数
透明	6,100	4,400	1

**TG-132 アクリル棚板R形** (透明/8t)

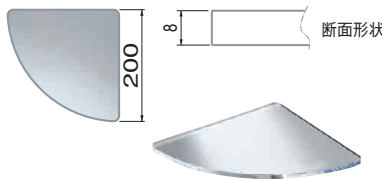

断面形状

サイズ	200	入数
透明	4,400	1



※棚グリップはTG-53(P.291)使用

※棚グリップはP.290, P.291に掲載しています。