



## C-10T たまごフック (ABS)

サイズ	L	H	W	ソフトイエロー	ピンク	アイボリー	入数
XL	68	51	46	195	195	195	40
M	60	41	34	105	105	105	60
S	45	33	26	75	75	75	60

耐荷重 XL 1.5kg M 1kg S 500g

## C-11T たまごフックツイン (ABS)

サイズ	L	H	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	ソフトイエロー	ピンク	アイボリー	入数
M	60	26	34	53	125	125	125	60
S	45	26	26	49	105	105	105	60

耐荷重 M 800g S 500g


## C-12T たまごフック2段 (ABS)

サイズ	ソフトイエロー	ピンク	アイボリー	入数
M	125	125	125	60

耐荷重800g

WB

どこでもフックシリーズ

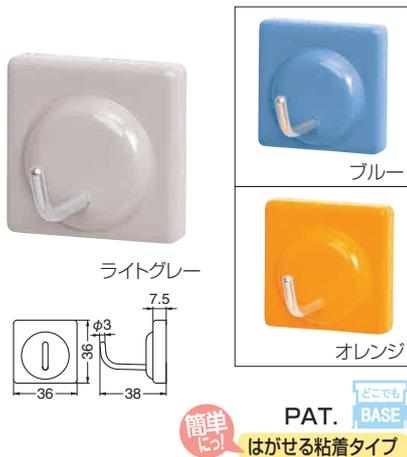

## C-33T パレットフック (ABS+ステンレス)

サイズ	ブルー	オレンジ	ライトグレー	入数
XS	130	130	130	60

耐荷重1kg



## C-31T クルーフック (ABS+ステンレス)

サイズ	L	H	W	アイボリー	オリーブ	パールシルバー	入数
33(XS)	39	38	33	130	130	205	60
29(XS)	32	29	29	120	120	180	60

耐荷重 (33)1kg (29)1kg



## C-15T スクエアフック (ABS)

サイズ	ローズ	オリーブ	ライトグレー	入数
XS	80	80	80	60


耐荷重1.2kg



## C-30T ピアノフック (ABS+ステンレス)

サイズ	L	H	W	ピアノブラック	パールアイボリー	パールシルバー	パールゴールド	入数
L	67	36	20	255	255	255	255	60
M	51	36	24	245	245	245	245	60
S	39	28	18	225	225	225	225	60


耐荷重 L 1.2kg M 1kg S 500g

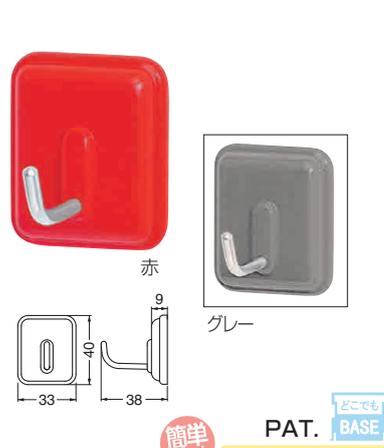

## C-35T レイジーフック (ABS+ステンレス)

サイズ	グレー	赤	入数
XS	125	125	60

耐荷重1kg

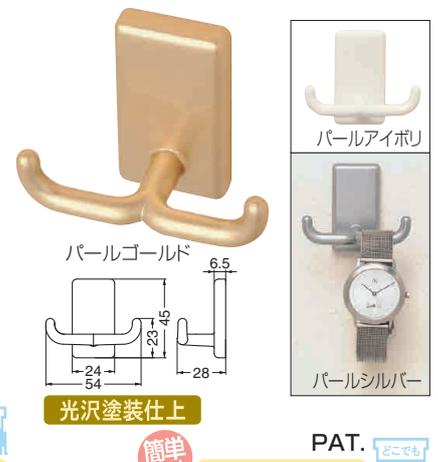

## C-16T カイザーフック (ABS)

サイズ	パールアイボリー	パールゴールド	パールシルバー	入数
M	150	150	150	60

耐荷重500g