




## ST-25 ステン深底戸引手

(ステンレス/A2×10ⅢL)

サイズ	L	W	H	シルバー	ゴールド	アンバー	入数
110	110	40	15	400	400	400	30
90	90	40	15	370	370	370	30

※抗菌塗装です。

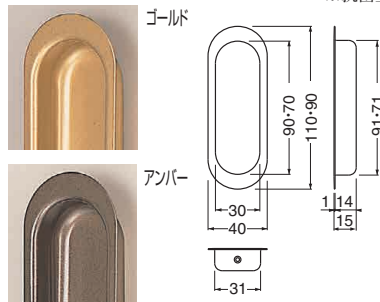


## ST-25W ステン深底戸引手両面用

(ステンレス+樹脂) PAT.P

サイズ	L	W	H	シルバー	ゴールド	アンバー	入数
120	120	40	15	1,060	1,060	1,060	15組


※抗菌塗装です。

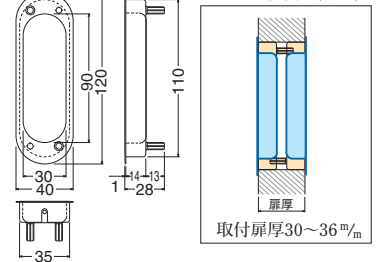

## MB-1 アクティ長戸引手

(真チュウ/18<sup>#</sup>-10)


サイズ	L	W	クローム	純金	入数
120	120	30	1,200	1,550	20
105	105	30	910	1,150	20
90	90	30	730	950	20
60	60	30	630	800	20

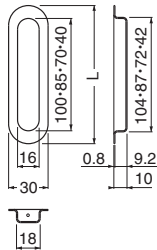

## No.231 唐草戸引手

(真チュウ)


サイズ	L	W	H	古代色	入数
大	140	45	13	2,600	10

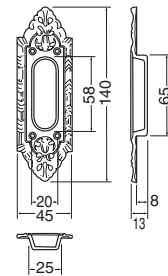

## MB-8 アクティ丸戸引手

(真チュウ/18<sup>#</sup>-10)


サイズ	D	クローム	純金	入数
60	60φ	720	900	20
45	45φ	590	750	20

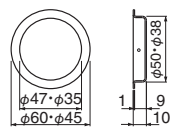

## No.232 唐草戸引手

(真チュウ)

サイズ	L	W	H	古代色	入数
小	115	40	13	2,600	10

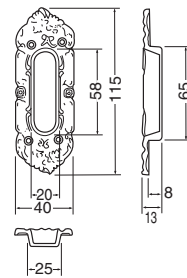


## MB-17 ソリッド小判長両手掛面付

(真チュウ/3.1×16)

サイズ	L	W	P	仙徳	ホワイト	純金	入数
125	125	40	94	6,800	6,800	8,500	10


※ホワイトの底板はステンレスヘアライン仕上げです。

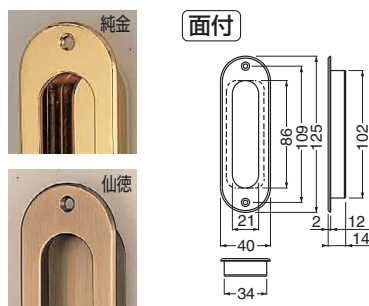

## MB-4 板製チリダシ戸引手

(真チュウ)

サイズ	L	W	ミガキ	入数
90	85	24	220	100

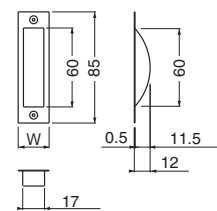

WB

戸引手