



# Handle ハンドル

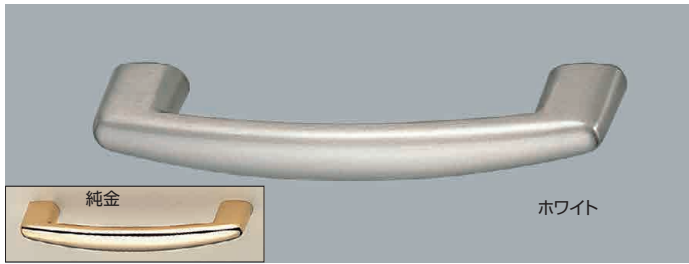

## HZ-50 ラスカルハンドル

(亜鉛合金/ISO4×28)


 
サイズ	L	P	H	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	ホワイト	純金	入数
120	137	120	28	14	10	880	1,350	20
85	107	85	25	13	10	620	1,050	20



## HZ-51 スリットハンドル

(亜鉛合金/ISO4×28)


 
サイズ	L	P	H	W	ホワイト	入数
	106	80	20	13	540	20

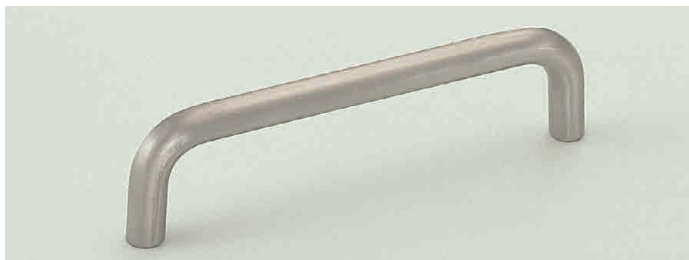

## HZ-100B ダイカスト100番丸棒ハンドル

(亜鉛合金/ISO3×28)


 
サイズ	L	P	H	D	ホワイト	入数
大	103	95	25	8φ	290	30
中	92	85	23	7φ	250	30
小	82	75	22	6φ	230	30

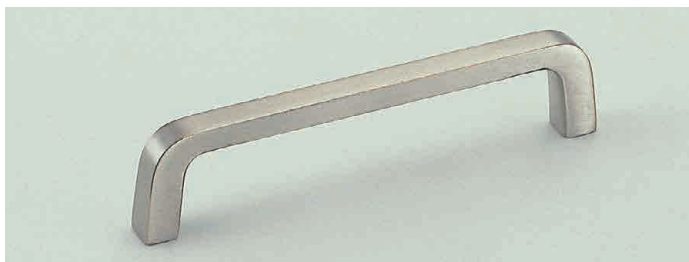

## HZ-1 ダイカスト角100番ハンドル

(亜鉛合金/ISO3×28)

 
サイズ	L	P	H	W	ホワイト	入数
大	103	95	21	7	330	30
中	92	85	20	7	275	30
小	77	70	20	7	265	30
小小	66	60	19	6	245	30

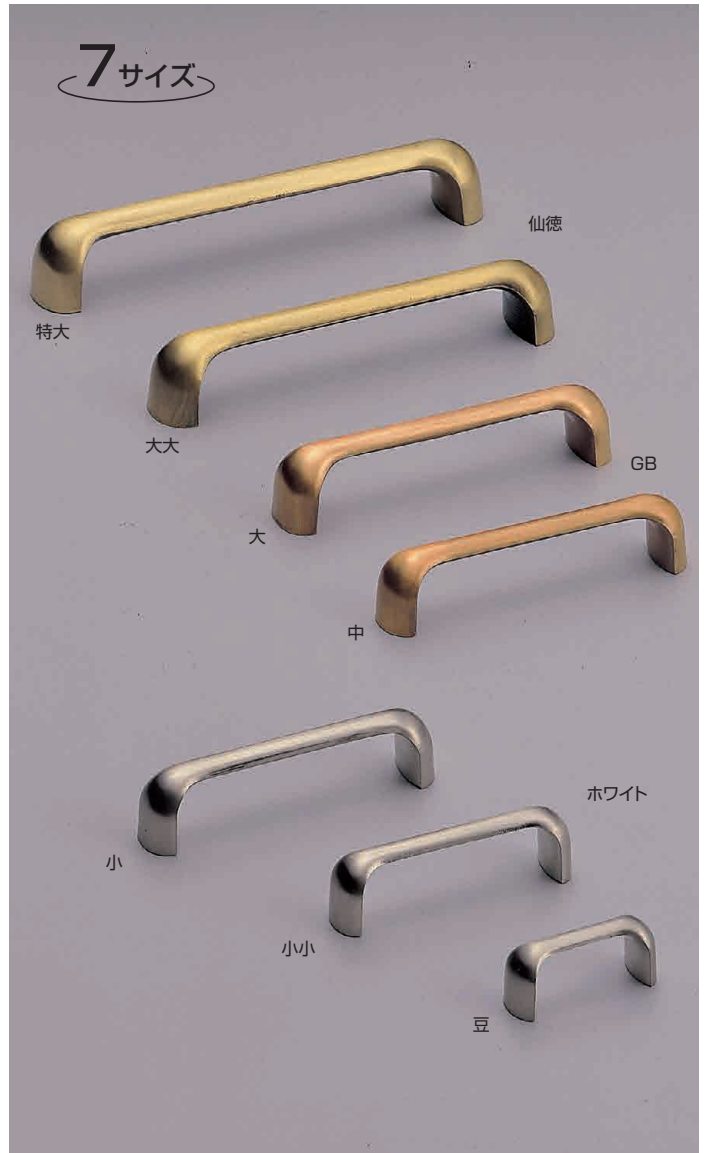

## HZ-4 システムハンドル

(亜鉛合金/ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	ホワイト	GB	仙徳	入数
特大	153	140	25	11	25	760	760	760	20
大大	132	120	24	10	23	600	600	600	20
大	105	95	22	8	21	460	460	460	20
中	94	85	21	8	19	410	410	410	20
小	83	75	20	7	17	370	370	370	20
小小	67	60	19	7	15	340	340	340	20
豆	41	35	17	6	14	270	270	270	50

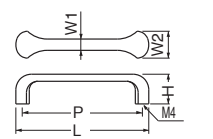


ホワイト

(注)システムハンドル組合せ例

## PB-1 システムハンドル用長座

 (真チユウ)

サイズ	L	P	W	ホワイト	仙徳	入数
特大	158	140	29	780	780	20
大	109	95	24	540	540	20



上記価格にハンドルは含まれておりません。

WB  
ハンドル