




ST-68 ステン風船ツマミ (ステンレス/4×28)

サイズ	D ₁	H	D ₂	鏡面磨	黒クローム	入数
25	25φ	30	20φ	1,650	2,000	20
20	20φ	24	16φ	1,300	1,500	30



ST-72 ステンアメニティーツマミ (ステンレス/4×28)

サイズ	D ₁	H	D ₂	鏡面磨	本金	入数
25	25φ	24	15φ	1,550	1,900	20
20	20φ	22	12φ	1,200	1,450	30

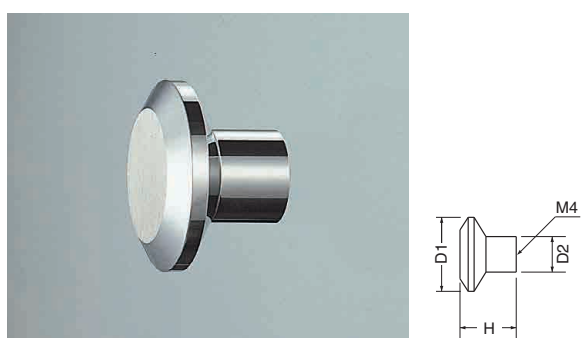

ST-69 ステンパリエツマミ (ステンレス/4×28)

サイズ	D ₁	H	D ₂	鏡面磨 (天面ヘアライン仕上)	入数
35	35φ	23	17φ	2,350	10
25	25φ	19	12φ	1,500	20



ST-73 ステンモナリザツマミ (ステンレス/4×28)

サイズ	D ₁	H	D ₂	鏡面磨	ヘアライン	入数
35	35φ	40	25φ	3,100	3,050	10
30	30φ	34	21φ	2,350	2,300	10
25	25φ	29	18φ	1,600	1,550	20
20	20φ	23	14φ	1,150	1,100	30



ST-70 ステンソフィアツマミ (ステンレス/4×28)

サイズ	D ₁	H	D ₂	鏡面磨	入数
20	13φ	22	20φ	1,250	30
15	9φ	20	15φ	1,050	30



ST-74 ステンワールドツマミ (ステンレス/4×28)

サイズ	D ₁	H	D ₂	鏡面磨	入数
25	25φ	26	12φ	1,550	20
20	20φ	21	10φ	1,200	30



ST-71 ステンテイラーツマミ (ステンレス/4×28)

サイズ	D ₁	H	D ₂	鏡面磨	入数
25	25φ	28	18φ	1,850	20
20	20φ	23	14φ	1,500	30



ST-75 ステンマックツマミ (ステンレス/4×28)

サイズ	D ₁	H	D ₂	鏡面磨	入数
35	35φ	25	28φ	2,650	10
25	25φ	20	20φ	1,650	20

ビスの長さはお申し出により交換致します。

WB

ツマミ