



**KB-13 モナリザツマミ** (真チュウ/ISO4×28)

サイズ	D <sub>1</sub>	H	D <sub>2</sub>	ホワイト	クローム	純金	入数
大	28φ	34	20φ	870	950	1,050	20
中	24φ	29	18φ	600	670	760	30
小	20φ	23	14φ	440	490	570	30
小小	16φ	20	12φ	310	370	480	30

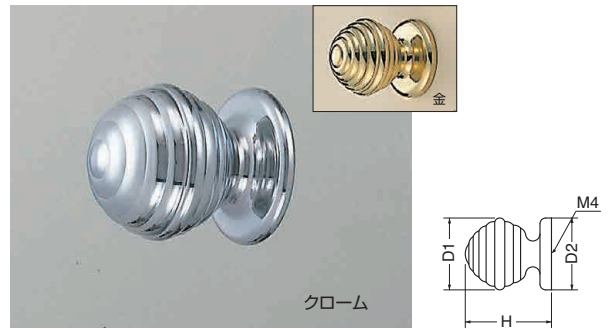


**KB-69 ピエールツマミ** (真チュウ/ISO4×28)

サイズ	D <sub>1</sub>	H	D <sub>2</sub>	金	クローム	入数
	25φ	30	25φ	860	860	20

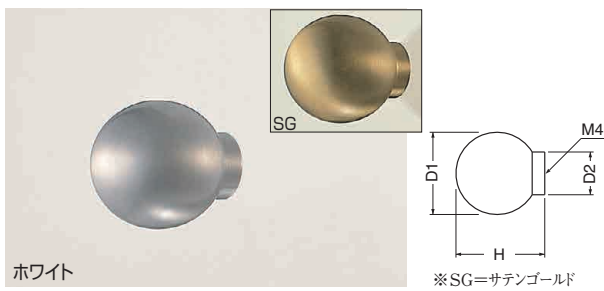


**KB-85 真チュウボールツマミ** (真チュウ/ISO4×28)

サイズ	D <sub>1</sub>	H	D <sub>2</sub>	ホワイト	SG	入数
28	28φ	30	15φ	810	810	20
25	25φ	27	13φ	700	700	30
20	20φ	22	11φ	550	550	30

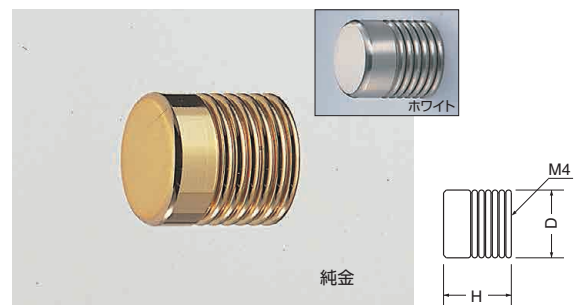


**KB-42 ナポリツマミ** (真チュウ/ISO4×28)

サイズ	D	H	ホワイト	純金	入数
25	25φ	25	670	940	20
20	20φ	20	500	770	30

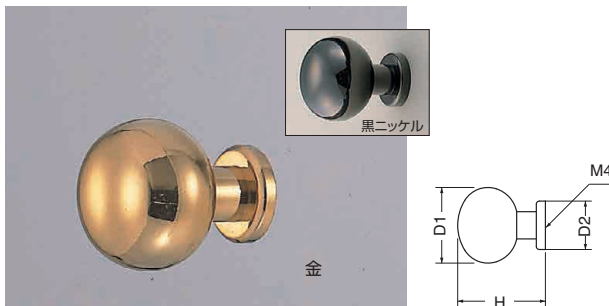


**KB-52 アストリアツマミ** (真チュウ/ISO4×28)

サイズ	D <sub>1</sub>	H	D <sub>2</sub>	金	黒ニッケル	入数
25	25φ	30	16φ	760	930	30
20	20φ	24	13φ	600	710	30

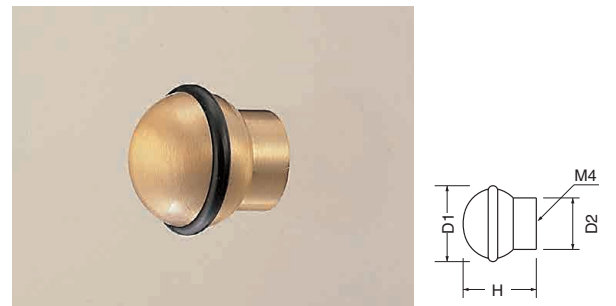


**KB-9 ステーションツマミ** (真チュウ+ゴム/ISO4×28)

サイズ	D <sub>1</sub>	H	D <sub>2</sub>	サテンゴールド	入数
大	28φ	27	19φ	700	30
小	22φ	23	16φ	480	30

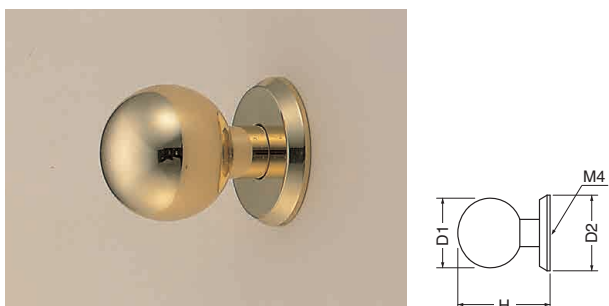

**KB-84 クライツツマミ** (真チュウ/ISO4×28)

サイズ	D <sub>1</sub>	H	D <sub>2</sub>	金	入数
	23φ	31	25φ	880	20

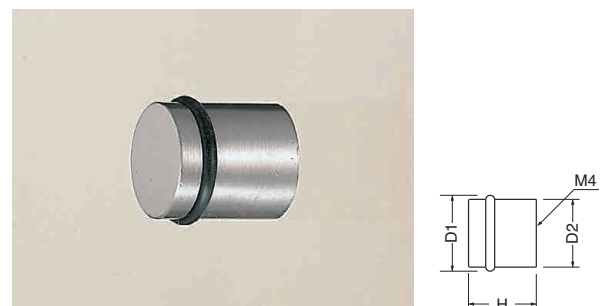

**KB-10 ポーラツツマミ** (真チュウ+ゴム/ISO4×28)

サイズ	D <sub>1</sub>	H	D <sub>2</sub>	ホワイト	入数
大	28φ	25	25φ	770	20
小	22φ	22	20φ	540	30

ビスの長さはお申し出により交換致します。

W3

ミニ