
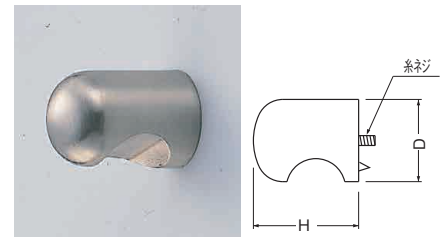
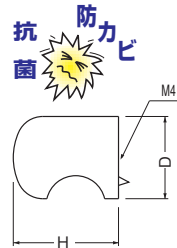


Knob ツマミ

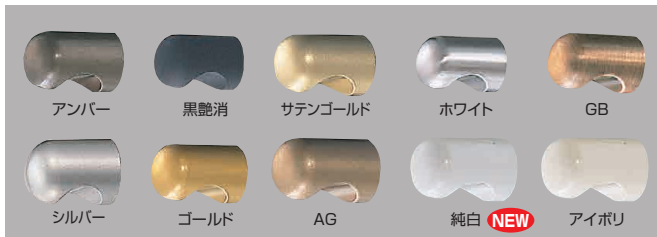


KZ-3B ダイカストキャノンツマミ裏ビス (亜鉛合金/ISO4×28)

サイズ	D	H	シルバー	アンバー	ゴールド	サテンゴールド	AG	黒艶消	純白	アイボリー	ホワイト	GB	入数
25	25φ	32	490	490	490	490	490	490	490	490	470	470	30
22	22φ	30	420	420	420	420	420	420	420	420	400	400	40
20	20φ	28	390	390	390	390	390	390	390	390	370	370	40
18	18φ	26	360	360	360	360	360	360	360	360	340	340	40
15	15φ	23	330	330	330	330	330	330	330	330	310	310	50

KZ-3 ダイカストキャノンツマミ (亜鉛合金)

サイズ	ホワイト	入数
25	450	20
22	380	30
20	350	30
18	320	30
15	290	50


※シルバー、アンバー、ゴールド、サテンゴールド、AG、黒艶消、アイボリー、は抗菌・防カビ加工です。

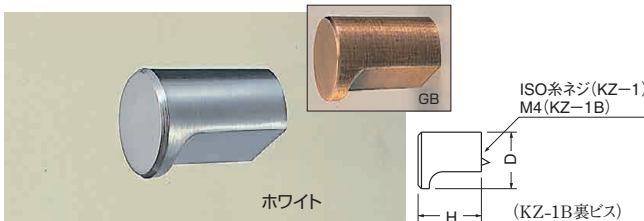

KZ-1 ダイカスト円筒ツマミ (亜鉛合金)


KZ-1B ダイカスト円筒ツマミ裏ビス (亜鉛合金/ISO4×28)

サイズ	D	H	ホワイト	GB	入数	ホワイト(裏ビス)	入数
30	30φ	32	660	680	20	—	—
25	25φ	28	430	450	20	430	30
22	22φ	25	350	370	30	350	40
20	20φ	25	330	350	30	330	40
18	18φ	25	310	330	30	310	40
15	15φ	20	250	270	50	—	—
12	12φ	18	220	240	50	—	—

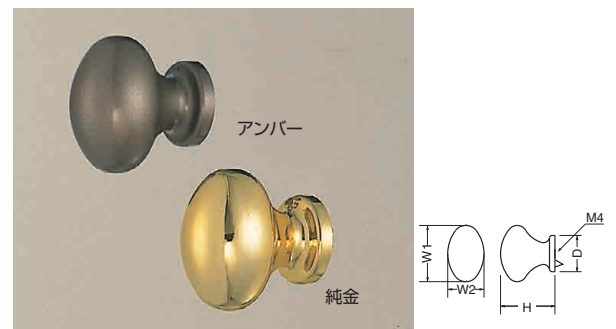

KZ-21 ラグビーツマミ (亜鉛合金/ISO4×28)

サイズ	W1	W2	D	H	アンバー	純金	入数
	32	21	20φ	30	630	930	20

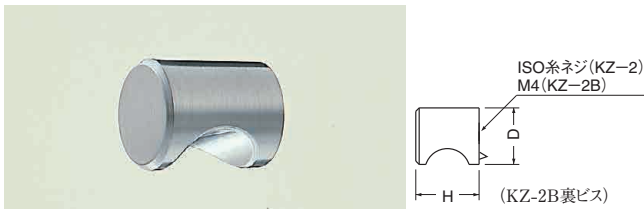

KZ-2 ダイカストニューカッツマミ (亜鉛合金)

KZ-2B ダイカストニューカッツマミ裏ビス (亜鉛合金/ISO4×28)

サイズ	D	H	ホワイト	入数	ホワイト(裏ビス)	入数
25	25φ	28	430	20	430	30
22	22φ	25	350	30	350	40
20	20φ	24	330	30	330	40
18	18φ	22	310	30	310	40
15	15φ	20	250	50	—	—




KZ-4 ダイカストULツマミ (亜鉛合金/ISO4×28)

サイズ	D	H	ホワイト	入数
25	25φ	32	460	20
22	22φ	30	390	30
20	20φ	28	360	30
18	18φ	26	330	30
15	15φ	23	300	50



KZ-5 ニューラウンドツマミ (亜鉛合金/ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	ホワイト	入数
大	36φ	21	14φ	530	20
中	30φ	20	12φ	440	30
小	22φ	15	10φ	280	30

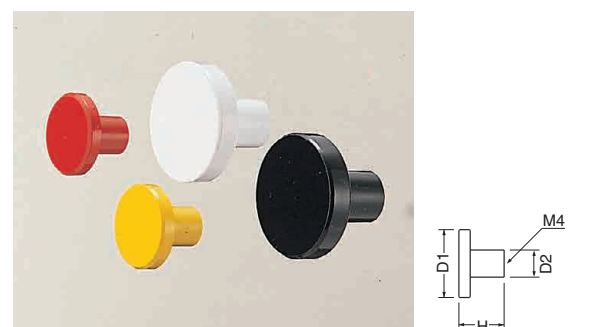

KZ-6 カラーニューラウンドツマミ (亜鉛合金/ISO4×28)

サイズ	D1	H	D2	赤	白	黒	黄	入数
大	36φ	21	14φ	540	540	540	540	20
中	30φ	20	12φ	450	450	450	450	30
小	22φ	15	10φ	290	290	290	290	30

WB
川本