



KZ-19 角キャノンツマミ (亜鉛合金/ISO4×28)

サイズ	W	H	ホワイト	黒	入数
24	24	31	520	520	20
20	20	27	410	410	30
16	16	23	360	360	30




KZ-20 小判ツマミ (亜鉛合金/ISO4×28)

サイズ	W ₁	W ₂	H	ホワイト	黒	入数
大	30	20	25	520	520	20
中	25	18	22	410	410	30
小	20	15	20	350	350	30



KZ-7 コロナツマミ (亜鉛合金/ISO4×28)

サイズ	D ₁	H	D ₂	ホワイト	入数
大	38φ	20	14φ	240	30
中	32φ	18	11φ	230	30
小	25φ	17	9φ	210	30

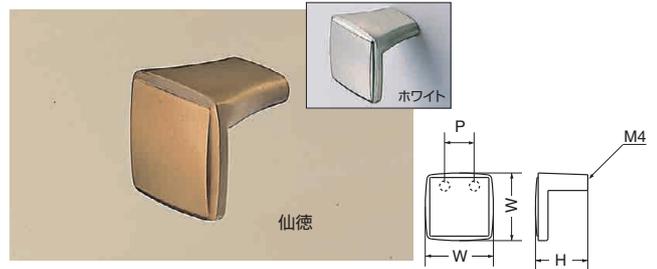


KZ-12 ミラーツマミ (亜鉛合金/ISO4×28)

サイズ	W	P	H	ホワイト	仙徳	入数
小	30	13	23	450	450	30



KZ-8 円月ツマミ (亜鉛合金/ISO4×28)

サイズ	D ₁	H	D ₂	ホワイト	クローム	入数
小	25φ	17	10φ	210	210	50

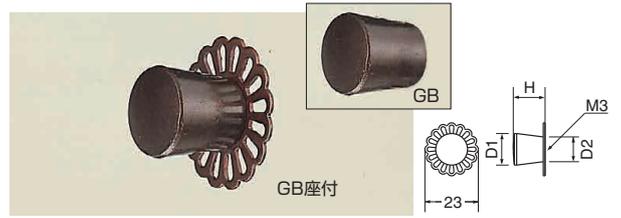


KZ-13 扇ツマミ (亜鉛合金/ISO3×28)

サイズ	D ₁	H	D ₂	ニグルミ	入数	GB	GB座付	入数
	15φ	14	11φ	150	100	240	370	50



KZ-9 銀杏ツマミ (亜鉛合金/ISO4×28)

サイズ	D ₁	H	D ₂	ホワイト	入数
大	25φ	22	15φ	380	30
中	20φ	18	13φ	300	50
小	15φ	13	10φ	260	50

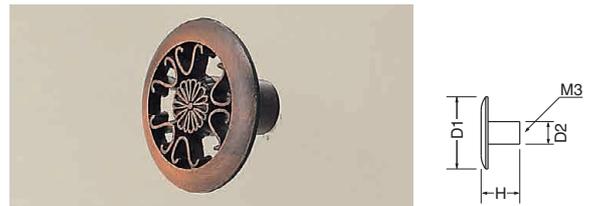

KZ-14 フラワーツマミ (亜鉛合金/ISO3×28)

サイズ	D ₁	H	D ₂	GB	入数
大	38φ	16	10φ	260	30
小	32φ	16	10φ	230	30
豆	18φ	12	7φ	110	100



KZ-10 オレゴンツマミ (亜鉛合金/ISO4×28)

サイズ	D ₁	H	D ₂	AG塗装	ゴールド	ホワイト	入数
30	30φ	24	23φ	590	590	590	20
25	25φ	22	19φ	440	440	440	30
20	20φ	20	15φ	320	320	320	30

AG=アンティックゴールド



KZ-15 カトレアツマミ (亜鉛合金/ISO4×28)

サイズ	D ₁	H	D ₂	GB	入数
大	38φ	21	10φ	240	30
小	27φ	18	10φ	210	30

ビスの長さはお申し出により交換致します。(糸ねじは交換出来ません)

WB

ミリ