


コーススレッド ステンレス ラップ

用途が広がるラップタイプです

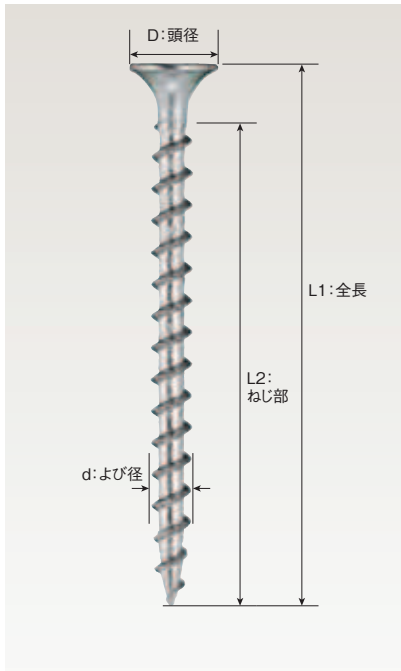

ステンレスSUS410 コーススレッド ラップ 小箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		1箱容量 (約/本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
		d×L1 (L2)	D				
SW25ZS	全ねじ	3.8×25 (20)	8.3	900	6	6,000	57078 4
SW28ZS		3.8×28 (23)	8.3	800			57079 1
SW32ZS		3.8×32 (27)	8.3	750			57080 7
SW38ZS		3.8×38 (33)	8.3	650			57081 4
SW41ZS		3.8×41 (36)	8.3	500			57082 1
SW45ZS		3.8×45 (40)	8.3	500			57083 8
SW51ZS		3.8×51 (45)	8.3	450			57084 5
SW51HS	半ねじ	3.8×51 (33)	8.3	450	6	6,000	57315 0
SW57HS		3.8×57 (45)	8.3	400			57085 2
SW65HS		4.2×65 (45)	8.5	300			57086 9
SW75HS		4.2×75 (45)	8.5	250			57087 6
SW90HS		4.5×90 (62)	8.5	160			57088 3
SW100HS		4.8×100 (62)	8.5	120			57089 0
SW120HS		4.8×120 (75)	8.5	80			57090 6

※本製品は、SUS410を使用しており錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

■1箱の入数を減らして、箱の大きさを小さくした、お求めやすいコンパクトタイプ。



ステンレスSUS410 コーススレッド ラップ バリューパック

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		1/パック容量 (約/本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
		d×L1 (L2)	D				
SW25ZV	全ねじ	3.8×25 (20)	8.3	150	5×4	1,000	58421 7
SW28ZV		3.8×28 (23)	8.3	130			58422 4
SW32ZV		3.8×32 (27)	8.3	120			58423 1
SW38ZV		3.8×38 (33)	8.3	110			58424 8
SW41ZV		3.8×41 (36)	8.3	100			58425 5
SW45ZV		3.8×45 (40)	8.3	90			58426 2
SW51ZV		3.8×51 (45)	8.3	70			58427 9
SW57HV	半ねじ	3.8×57 (45)	8.3	60	5×4	1,000	58428 6
SW65HV		4.2×65 (45)	8.5	50			58429 3
SW75HV		4.2×75 (45)	8.5	35			58430 9
SW90HV		4.5×90 (62)	8.5	25			58431 6

※本製品は、SUS410を使用しており錆が発生する場合がありますのでご注意ください。