


コーススレッド ステンレス フレキ

ねじ切れにくい SUS410製ステンレス 頭が沈むフレキヘッドを採用

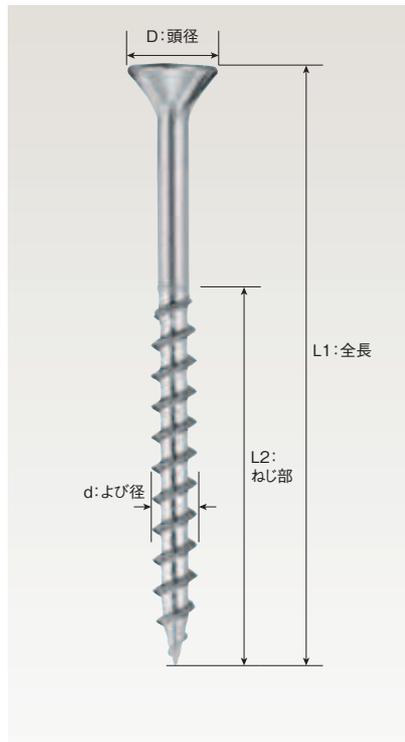

ステンレスSUS410 コーススレッド フレキ

化粧箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		1箱容量 (約/本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
		d×L1 (L2)	D				
716625S	全ねじ	3.8×25 (20)	7.5	210	10	1,800	36109 2
716628S		3.8×28 (23)	7.5	190			48223 0
716632S	半ねじ	3.8×32 (20)	7.5	170	10	1,800	36110 8
716638S		3.8×38 (25)	7.5	150			36111 5
716641S		3.8×41 (27)	7.5	140			36112 2
716645S		3.8×45 (28)	7.5	130			36113 9
716651S		3.8×51 (33)	7.5	110			36114 6
716657S		3.8×57 (40)	8.0	100			36115 3
716665S		4.2×65 (40)	8.0	70			36116 0
716675S		4.2×75 (45)	8.0	60			36117 7
716690S		4.5×90 (60)	8.0	45			36118 4
716612S		5.3×120 (75)	9.0	20			36119 1

※本製品は、SUS410を使用しており錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

化粧箱



ステンレスSUS410 コーススレッド フレキ

小箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ(mm)		1箱容量 (約/本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
		d×L1 (L2)	D				
716725S	全ねじ	3.8×25 (20)	7.5	1,050	10	7,200	36917 3
716728S		3.8×28 (23)	7.5	1,000			48224 7
716732S	半ねじ	3.8×32 (20)	7.5	950	10	7,200	36918 0
716738S		3.8×38 (25)	7.5	850			36919 7
716741S		3.8×41 (27)	7.5	700			36920 3
716745S		3.8×45 (28)	7.5	650			36921 0
716751S		3.8×51 (33)	7.5	550			36922 7
716757S		3.8×57 (40)	8.0	500			36923 4
716765S		4.2×65 (40)	8.0	350			36924 1
716775S		4.2×75 (45)	8.0	300			36925 8
716790S		4.5×90 (60)	8.0	200			36926 5
716712S		5.3×120 (75)	9.0	100			36927 2

※本製品は、SUS410を使用しており錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

小箱

