


スレンダーズレッド <スリム粗目造作ビス>

コーススレッドがスリムに

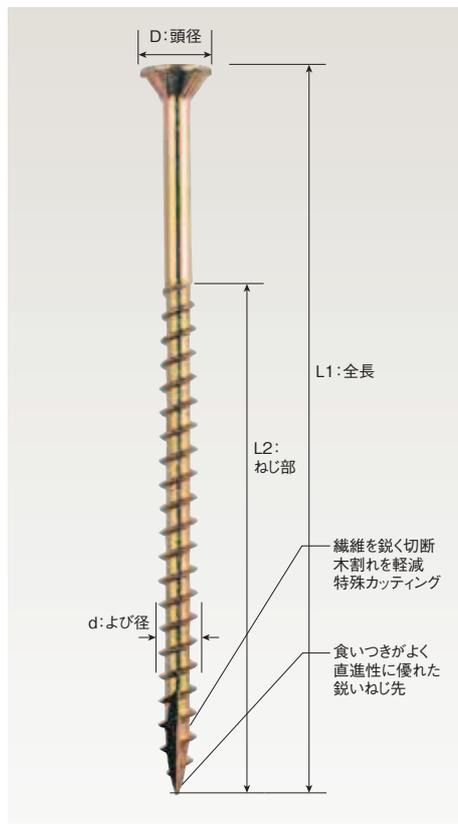

特長

使い易いスリムタイプ

従来のコーススレッドよりも細くなったことで、木材の割れ軽減が可能になり、堅い木への打ち込みも比較的簡単になりました。しかも、頭部仕上げは食い込みにも優れたフレキヘッドを採用。衝撃による釘浮き、相手木材の伸縮による板浮き、湿度・気温差等による床浮き、床鳴りを軽減します。



クロメート スレンダーズレッド 小箱

| 商品コード | サイズ(mm) | | 1箱容量 (約/本) | ケース入数 (箱) | 価格 (円/箱) | JANコード 49 03768 |
|---------|-------------|-----|---------------|--------------|-------------|--------------------|
| | d×L1 (L2) | D | | | | |
| 7181125 | 3.3×25 (17) | 6.0 | 1,400 | 10 | 3,700 | 38133 5 |
| 7181130 | 3.3×30 (20) | 6.0 | 1,300 | | 3,400 | 38134 2 |
| 7181135 | 3.3×35 (22) | 6.0 | 1,200 | | 3,600 | 36510 6 |
| 7181140 | 3.3×40 (26) | 6.0 | 1,100 | | 3,850 | 36511 3 |
| 7181145 | 3.3×45 (30) | 6.0 | 1,000 | | 4,000 | 36512 0 |
| 7181150 | 3.3×50 (35) | 6.0 | 800 | | 4,000 | 36513 7 |
| 7181155 | 3.8×55 (38) | 7.0 | 600 | | 3,600 | 36514 4 |
| 7181160 | 3.8×60 (40) | 7.0 | 500 | | 3,500 | 36515 1 |
| 7181165 | 3.8×65 (45) | 7.0 | 400 | | 3,200 | 36516 8 |
| 7181170 | 3.8×70 (50) | 7.0 | 400 | | 3,400 | 36517 5 |
| 7181175 | 3.8×75 (55) | 7.0 | 300 | 2,700 | 36518 2 | |
| 7181190 | 4.2×90 (60) | 7.5 | 180 | 3,200 | 47596 6 | |

よび径比較

写真は当社比で各全長65mmタイプのよび径を比較したものです。

| スレンダーズレッド | 内装ビス | コーススレッド |
|-----------|--------|---------|
| | | |
| φ3.8mm | φ4.2mm | φ4.2mm |

クロメート スレンダーズレッド バリュースタック

| 商品コード | サイズ(mm) | | 1パック容量 (約/本) | ケース入数 (パック×箱) | 価格 (円/パック) | JANコード 49 03768 |
|-------|-------------|-----|-----------------|------------------|---------------|--------------------|
| | d×L1 (L2) | D | | | | |
| SR25V | 3.3×25 (17) | 6.0 | 230 | 5×4 | 600 | 58400 2 |
| SR30V | 3.3×30 (20) | 6.0 | 195 | | | 58401 9 |
| SR35V | 3.3×35 (22) | 6.0 | 175 | | | 58402 6 |
| SR40V | 3.3×40 (26) | 6.0 | 155 | | | 58403 3 |
| SR45V | 3.3×45 (30) | 6.0 | 135 | | | 58404 0 |
| SR50V | 3.3×50 (35) | 6.0 | 120 | | | 58405 7 |
| SR55V | 3.8×55 (38) | 7.0 | 100 | | | 58406 4 |
| SR60V | 3.8×60 (40) | 7.0 | 85 | | | 58407 1 |
| SR65V | 3.8×65 (45) | 7.0 | 75 | | | 58408 8 |
| SR70V | 3.8×70 (50) | 7.0 | 65 | | | 58409 5 |
| SR75V | 3.8×75 (55) | 7.0 | 60 | 58410 1 | | |
| SR90V | 4.2×90 (60) | 7.0 | 35 | 58411 8 | | |

※性質上、硬い木材などに使用するとねじ切れる恐れがあります。試し打ち等してからご使用ください。
※硬い木材などに使用される場合は、あらかじめ下穴をあけてからご使用になることをお勧め致します。