


スレンダー・スレッド

コーススレッドがスリムに

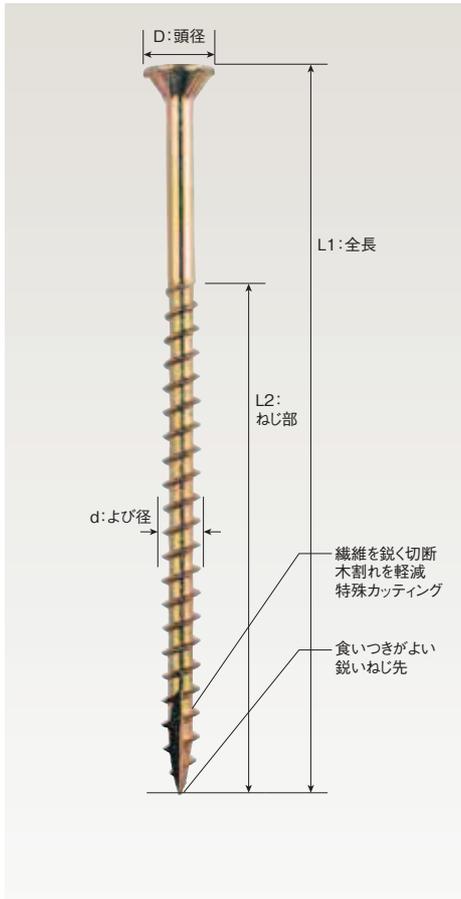

クロメート スレンダー 2000 小箱

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (約/本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	d×L1 (L2)	D				
SR25	3.3×25 (17)	6.0	1,000	10	2,000	47553 9
SR30	3.3×30 (20)	6.0	910			47554 6
SR35	3.3×35 (22)	6.0	880			47555 3
SR40	3.3×40 (26)	6.0	760			47556 0
SR45	3.3×45 (30)	6.0	660			47557 7
SR50	3.3×50 (35)	6.0	570			47558 4
SR55	3.8×55 (38)	7.0	490			47559 1
SR60	3.8×60 (40)	7.0	440			47560 7
SR65	3.8×65 (45)	7.0	390			47561 4
SR70	3.8×70 (50)	7.0	330			47562 1
SR75	3.8×75 (55)	7.0	250			47563 8
SR90	4.0×90 (60)	7.5	150			56744 9

クロメート スレンダー赤箱 徳用箱

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (約/本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	d×L1 (L2)	D				
SR25T	3.3×25 (17)	6.0	1,800	6	3,000	55953 6
SR30T	3.3×30 (20)	6.0	1,600			55954 3
SR35T	3.3×35 (22)	6.0	1,400			55955 0
SR40T	3.3×40 (26)	6.0	1,250			55956 7
SR45T	3.3×45 (30)	6.0	1,100			55957 4
SR50T	3.3×50 (35)	6.0	950			55958 1
SR55T	3.8×55 (38)	7.0	700			55959 8
SR60T	3.8×60 (40)	7.0	650			55960 4
SR65T	3.8×65 (45)	7.0	620			55961 1
SR70T	3.8×70 (50)	7.0	570			55962 8
SR75T	3.8×75 (55)	7.0	520			55963 5
SR90T	4.0×90 (60)	7.5	300			55964 2

小箱



徳用箱



※性質上、硬い木材などに使用するとねじ切れる恐れがあります。試し打ち等してからご使用ください。

※硬い木材などに使用される場合は、あらかじめ下穴をあけてからご使用になることをお勧め致します。