


木割れ防止ビス

端部打ち込みに自信有り！特殊先端形状が木割れを軽減します

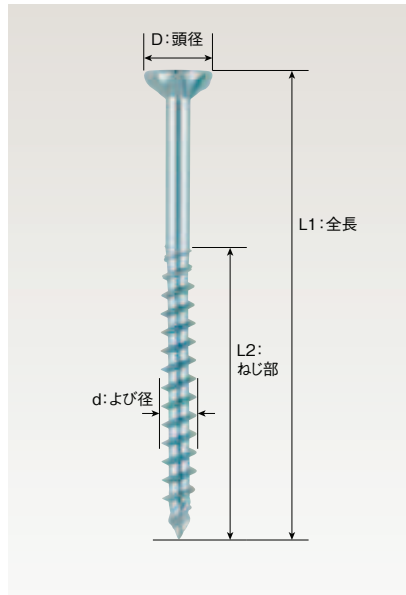

三価ユニクロ 木割れ防止ビス

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (約/本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
	d×L1 (L2)	D				
WB00025	3.8×25 (20)	7.5	570	6	1,300	54275 0
WB00030	3.8×30 (20)	7.5	520			54276 7
WB00035	3.8×35 (20)	7.5	480			54277 4
WB00040	3.8×40 (25)	8.0	410			54278 1
WB00045	3.8×45 (25)	8.0	380			54279 8
WB00050	3.8×50 (30)	8.0	350			54280 4
WB00065	4.2×65 (40)	8.2	250			54281 1
WB00075	4.2×75 (40)	8.2	220			54282 8
WB00090	4.5×90 (50)	8.6	90			54283 5
WB00100	4.5×100 (55)	8.6	70			54284 2
WB00120	4.5×120 (60)	8.6	55			54285 9

汎用ねじ

特定の建材
工法用のねじ

屋根・板金
役物施工用

機械用連結ねじ

軽鉄・コンクリート
ALC・その他用

タッピング
木ねじ



三価ユニクロ 木割れ防止ビス

バリューパック

商品コード	サイズ (mm)		1パック容量 (約/本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	d×L1 (L2)	D				
KW25V	3.8×25 (20)	7.5	210	5×4	580	54085 5
KW30V	3.8×30 (20)	7.5	180			54086 2
KW35V	3.8×35 (20)	7.5	160			54087 9
KW40V	3.8×40 (25)	8.0	145			54088 6
KW45V	3.8×45 (25)	8.0	125			54089 3
KW50V	3.8×50 (30)	8.0	110			54090 9
KW65V	4.2×65 (40)	8.2	70			54091 6
KW75V	4.2×75 (40)	8.2	60			54092 3
KW90V	4.5×90 (50)	8.6	35			54093 0

ステンレスSUS305J1 木割れ防止ビス

バリューパック

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (約/本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	d×L1 (L2)	D				
KWS25V	3.8×25 (20)	7.5	180	5×4	1,500	54357 3
KWS30V	3.8×30 (20)	7.5	160			54358 0
KWS35V	3.8×35 (20)	7.5	140			54359 7
KWS40V	3.8×40 (25)	8.0	130			54360 3
KWS45V	3.8×45 (25)	8.0	115			54361 0
KWS50V	3.8×50 (30)	8.0	100			54362 7
KWS65V	4.2×65 (40)	8.2	70			54363 4
KWS75V	4.2×75 (45)	8.2	60			54364 1
KWS90V	4.5×90 (50)	8.6	35			54365 8

※本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用部位、環境、その他の要因によって錆が発生させる恐れがあります。